

Datenblatt / Data Sheet

Power LED Konverter Mini

 
Power LED converter mini




Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
CE Artikelnummer / CE item no.	175947
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	LEDTREIB10
Leistungsaufnahme / Power consumption	1W
Eingangsspannung / Input voltage	190-265VAC
Frequenz / Frequency	50-60Hz
Ausgangsstrom / Output current	350mA
Max. Ausgangsspannung / Max. output voltage	6V
Min. LED Anzahl / Min. number of LEDs	1
Max. LED Anzahl / Max. number of LEDs	2*
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	50°C
Maximale Temperatur tc / Maximum temperature tc	65°C
Abmessungen L x B x H / Dimensions L x B x H	51 x 32 x 18mm
Gewicht / Weight	30g

*abhängig von den Vorwärtsspannungen der verwendeten LEDs / *dependent on the forward voltages of the LEDs used



Abmessungen / Dimensions

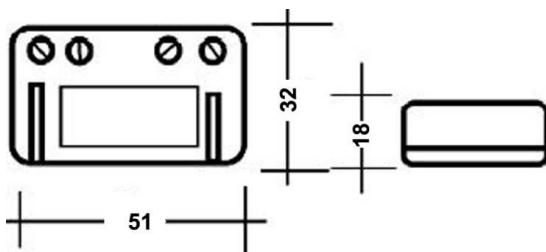

Anschlusschema / Wiring diagram

