

Power LED Konverter RC



AUSGANG

	66600180	66600181
Konstantspannung/Konstantstrom		CC
Ausgangsspannung DC	12 V DC~48 V DC	12 V DC~36 V DC
Ausgangsstrom	350 mA	700 mA
Nennleistung	16 W	22 W

EINGANG

	66600180	66600181
Eingangsspannungsbereich AC / DC		110~250
Frequenzbereich		50~60


SCHUTZ

	66600180	66600181
IP Schutzart		IP 40

SONSTIGE DATEN

	66600180	66600181
Möbeleinbau geeignet		ja
Länge		80 mm
Breite		73 mm
Höhe		30 mm
Gewicht	98 gr	101 gr
Bemerkungen	Mindestanzahl LEDs 3 / Maximal 12 LEDs	Mindestanzahl LEDs 3 / Maximal 9 LEDs

ANSCHLUSSKIZZE

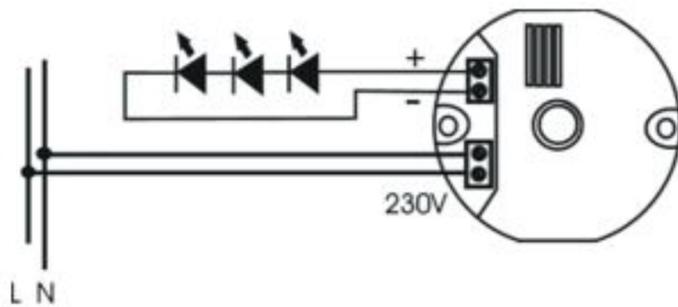

MAßE

