

Ø 3 mm LED's in Metallfassungen

 

 
Ø 3 mm Bezel LED's Signaux LED Ø 3 mm, corps chromé

Technische Daten	Technical Data	
Werkstoff, Fassung	Bezel Material	Messing, hochgl. oder schwarz verchr./Brass, mirror or black chrome finished
Werkstoff, Einsatz	Insert Material	PC
Umgebungstemperatur	Ambient Temperature	-40°C +85°C
Löttemperatur	Soldering Temperature	260°C ≤ 5 sec.





Reflektorfassungen jetzt mit lösbaren Schnappeinsätzen
Bezel LED's now with detachable connection

Innenreflektor Concave Reflector

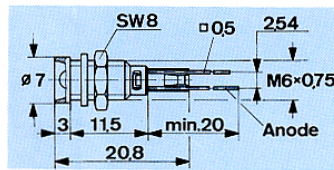

Großer Abstrahlwinkel
Länge der Anschlüsse ~ 4,5 mm
Wide Viewing Angle
Lead Length ~ 4,5 mm

 Außenreflektor Convex Reflector

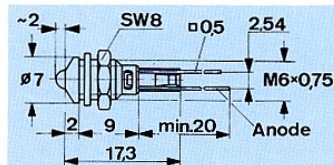

Großer Abstrahlwinkel
Länge der Anschlüsse ~ 4,5 mm
Wide Viewing Angle
Lead Length ~ 4,5 mm

Gehäuse- farbe Bezel-Colour	LED● Type	LED-Farbe LED-Colour	Art.-Nr.
Standard verchromt chrome		ohne/without	2662.1001
	A2	Superrot	2662.8011
	A1	Rot/Red	2662.8021
	A3	Gelb/Yellow	2662.8071
	A4	Grün/Green	2662.8081
Low Current verchromt chrome	M1	Weiß/White	2662.8051
	A9	Rot/Red	2662.3021
	A10	Gelb/Yellow	2662.3071
Standard matt-schwarz mat-black	A11	Grün/Green	2662.3081
	-	ohne/without	2662.1003
	A1	Rot/Red	2662.8023
	A3	Gelb/Yellow	2662.8073
Standard verchromt chrome	A4	Grün/Green	2662.8083
	M1	Weiß/White	2662.8053
	-	ohne/without	2663.1001
	A2	Superrot	2663.8011
	A1	Rot/Red	2663.8021
Low Current verchromt chrome	A3	Gelb/Yellow	2663.8071
	A4	Grün/Green	2663.8081
	A51	Blau/Blue	2663.8061
	M1	Weiß/White	2663.8051
	A9	Rot/Red	2663.3021
Standard matt-schwarz mat-black	A10	Gelb/Yellow	2663.3071
	A11	Grün/Green	2663.3081
	-	ohne/without	2663.1003
	A1	Rot/Red	2663.8023
	A3	Gelb/Yellow	2663.8073
Standard matt-schwarz mat-black	A4	Grün/Green	2663.8083
	A51	Blau/Blue	2663.8063
	M1	Weiß/White	2663.8053