


Griffe für Einschubtechnik

Module and Equipment Handles

Werkstoffe		Materials	
AL Mg Si 0,5 geschliffen, Kanten verrundet		AL Mg Si 0,5 grinded, edges roundet	
Belastbarkeit	750 N	Carrying capacity	750 N




Matt eloxiert Mat anodized			
A	Gewicht/Weight	Art.-Nr.	
		natur nature	schwarz black
25	40 gr.	3268.1001	3268.1013
55	40 gr.	268.1	3268.1103
88	50 gr.	268.2	3268.1203
120	60 gr.	268.3	3268.1303
180	80 gr.	268.4	3268.1403
235	100 gr.	268.5	–

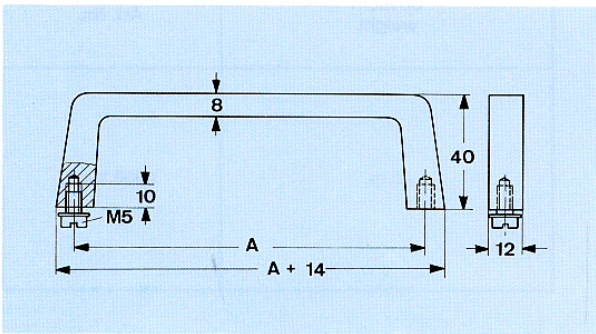


Einbrennlackiert. Standard: beige nach RAL 1001 Baked varnish. Standard: beige to RAL 1001		
A	Gewicht/Weight	Art.-Nr.
55	40 gr.	3268.1102
88	50 gr.	3268.1202
120	60 gr.	3268.1302
180	80 gr.	3268.1402
235	100 gr.	3268.1502

Andere Farben auf Anfrage. Other colours upon inquiry.

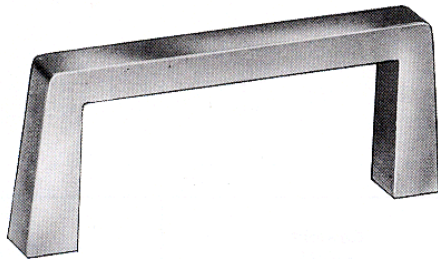

Matt eloxiert Mat anodized			
A	Gewicht/Weight	Art.-Nr.	
		natur nature	schwarz black
44,5	40 gr.	268.01	3268.1133
88,9	50 gr.	268.02	3268.1233
133,4	60 gr.	268.03	3268.1333
177,8	75 gr.	268.04	3268.1433

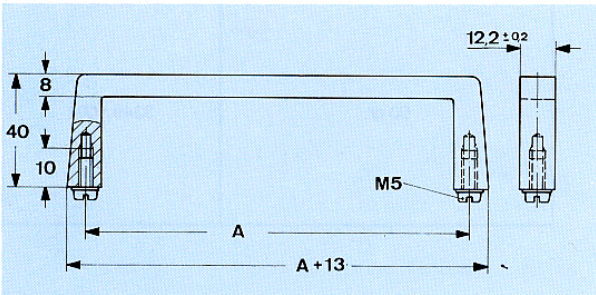

Einbrennlackiert. Standard: beige nach RAL 1001, seidenmatt Baked varnish. Standard: beige to RAL 1001, silky mat		
A	Gewicht/Weight	Art.-Nr.
44,5	40 gr.	3268.1012
88,9	50 gr.	3268.1022
177,8	75 gr.	3268.1042

Andere Farben auf Anfrage.
Incl. Schrauben M5x12 DIN 84, Scheiben
Incl. Screw M5x12 DIN 84, washers

Other colours upon inquiry.