

## Datenblatt / Data Sheet

**LED Signalleuchte IP65 - EBD 22 mm**  
 LED signal light IP65 - Installation depth 22 mm



## Technische Daten / Technical data

### Ausführung / Version 8-36 V AC/DC


Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE Artikelnummer / CE item no.	184142	184146	184143	184145	184149
Artikelnr. Hersteller/ Producer item no.	58630111	58630122	58630113	58630114	58630115
Farbton / Colour	Rot / Red	Amber / Amber	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Dom. Wellenlänge / Dom. wavelength	625nm	605nm	517nm	461nm	x:0.281/y:0.289
Anzahl LEDs / Number of LEDs	4 LEDs	4 LEDs	2 LEDs	2 LEDs	1 LED
Spannung / Voltage	8-36V AC/DC				
Stromstärke / Current	20 mA				
Lichtstärke / Luminous intensity	40-60cd/m <sup>2</sup>				
Schutzklasse / Protection class	IP65 frontseitig / IP65 on front				
Temperaturbereich / Temperature range	-25°C ~ +55°C				
Beschreibung / Description	stoßfest, ohne Polung, gleichmäßige Helligkeit, langlebig (ca. 30.000h) shock resistant, without polarity, uniform brightness, long life expectancy (~30.000h)				

### Ausführung / Version 12-240 V AC/DC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE Artikelnummer / CE item no.	184155	184158	184156	184157	184159
Artikelnr. Hersteller/ Producer item no.	58630211	58630222	58630213	58630214	58630215
Farbton / Colour	Rot / Red	Amber / Amber	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Dom. Wellenlänge / Dom. wavelength	625nm	605nm	517nm	461nm	x:0.281/y:0.289
Anzahl LEDs / Number of LEDs	4 LEDs	4 LEDs	2 LEDs	2 LEDs	1 LED
Spannung / Voltage	12-240V AC/DC				
Stromstärke / Current	20 mA				
Lichtstärke / Luminous intensity	40-60cd/m <sup>2</sup>				
Schutzklasse / Protection class	IP65 frontseitig / IP65 on front				
Temperaturbereich / Temperature range	-25°C ~ +55°C				
Beschreibung / Description	stoßfest, ohne Polung, gleichmäßige Helligkeit, langlebig (ca. 30.000h) shock resistant, without polarity, uniform brightness, long life expectancy (~30.000h)				

## Abmessungen / Dimensions

### Version 8-36V AC/DC

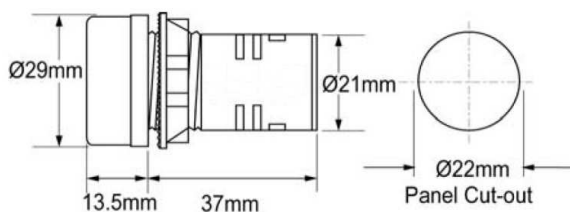

### Version 12-240V AC/DC

