



SSR-E 6905



SSHYG

Merkmale:

- Schaltschrank-Temperaturregler und Hygrostat für DIN-Schiene-
montage

Characteristics:

- Switch cabinet temperature controller and hygrometer for DIN-rail
mounting


Allgemeine technische Daten | General technical data

Bestellbez. Type	SSR-E 6905	SSHYG
Artikel-Nr. Article No.	191 4705 51 900	87907 0004 000
Einstellbereich Setting range	5 ... 60°C 5 ... 60°C	35 ... 100 %, relative Luftfeuchte 35 ... 100 %, relative humidity
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC 50 Hz	24 ... 230 V AC 50 Hz
Schaltstrom 250 V AC Switching current 250 V AC	Heizen: 10(4) A/Kühlen: 5(2) A Heating: 10(4) A/Cooling: 5(2) A	Befeuchten: 5(0,2) A/Entfeuchten: 5(0,2) A Humidify: 5(0.2) A/Dehumidify: 5(0.2) A
Kontakt Contact	1 Wechsler 1 change-over	1 Wechsler 1 change-over
Schutzart Protection class of housing	IP 30	IP 30
Bereichseinstellung Range limitation	in Einstellknopf inside adjusting knob	in Einstellknopf inside adjusting knob
Fühler Sensor	Bimetall Bimetal	Kunststofffasern Synthetic fibre
Montage Mounting	Tragschiene 35 mm (DIN EN 50022) DIN-rail 35 mm (EN 50022)	Tragschiene 35 mm (DIN EN 50022) DIN-rail 35 mm (EN 50022)
Maße Dimensions	46 x 67 x 34,5 mm	46 x 67 x 34,5 mm

Raumtemperaturregler mit Funk
Radio frequency temperature
controllers


Schaltzeichnung | Wiring diagram

Klemme Terminal 1-2: 10 (4) A
Klemme Terminal 1-3: 5 (2) A

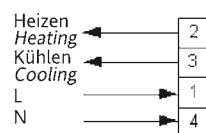

SSR-E 6905

 Klemme Terminal 1-3: Enfeuchten Dehumidity 5 (0,2) A
Klemme Terminal 1-4: Befeuchten Humidity 5 (0,2) A



SSHYG