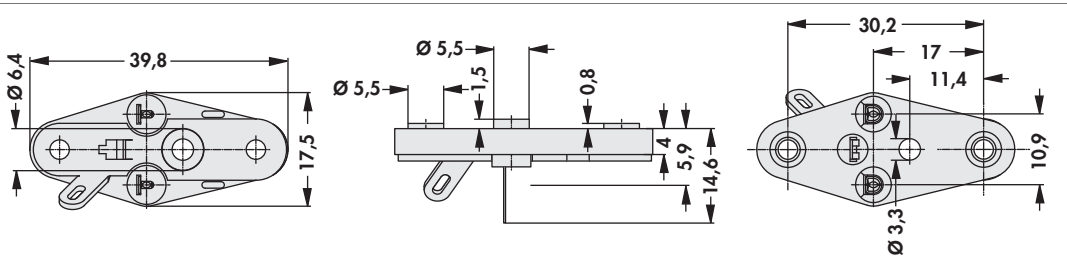


**Fassungen für Leistungstransistoren TO 3**


Art. Nr.	Polzahl	
<b>TF 3 2</b>	3	
<b>Isolierkörpermaterial:</b>	Stanyl PA 4.6	
<b>Kontakt:</b>	CuSn-Legierung, CuSn 6; Ni 1-2 $\mu$ m, Au 0,2 $\mu$ m	
<b>Kontaktbelastbarkeit:</b>	15 A max.	
<b>Kontaktwiderstand:</b>	<10 m $\Omega$	
<b>Temperaturbereich:</b>	-65°C... +290°C	
<b>Kapazität:</b>	1 pF	
<b>Prüfspannung:</b>	1650 V	
<b>Brennbarkeitsklasse:</b>	UL 94 V-0	