



### FK 237 SA-220 O

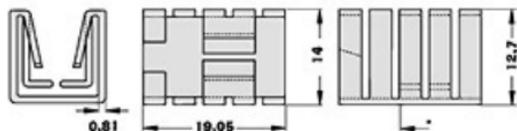

 
ohne Lötflanke

### FK 237 SA-220 H

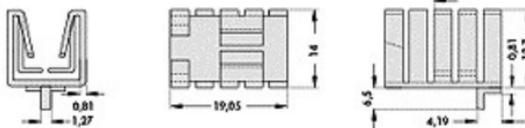

mit verzinnter Lötflanke zum direkten Einlöten auf der Leiterkarte für horizontale Einbaulage

### FK 237 SA-220 V



mit verzinnter Lötflanke zum direkten Einlöten auf der Leiterkarte für vertikale Einbaulage

- 21 kW
- sehr schmale Ausführung; nur 14 mm breit und 19 mm lang
- beansprucht weniger Platz als jeder andere Aufsteckkühlkörper
- einfache Montage durch Aufschieben des Kühlkörpers auf das TO 220 Gehäuse
- die Kühlfinger bilden Klemmfedern, die das TO 220 Gehäuse und seinen Befestigungsflansch an den Kühlkörper andrücken
- optimaler Wärmeübergang durch gleichmäßigen Andruck an die gesamte Anlagefläche des TO 220 Gehäuses
- wirksame Wärmeabstrahlung bei horizontaler