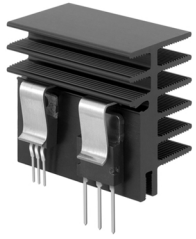
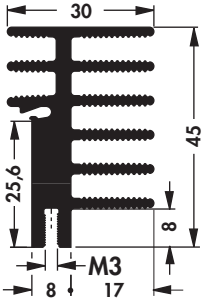
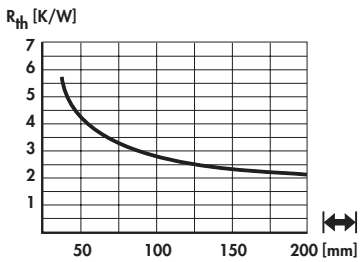
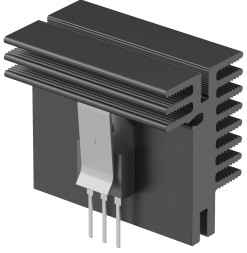
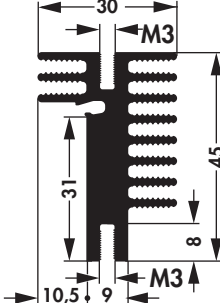
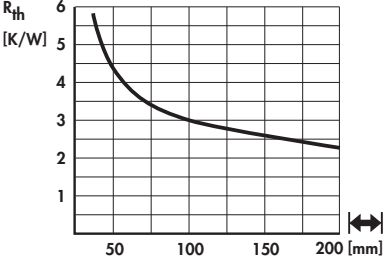
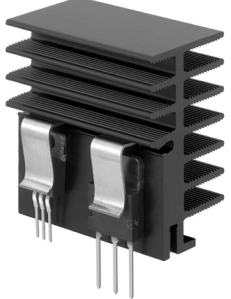
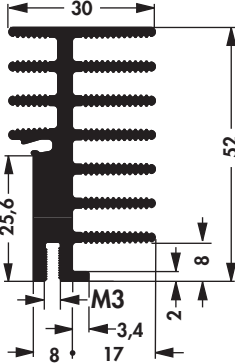
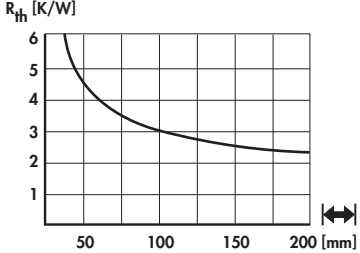
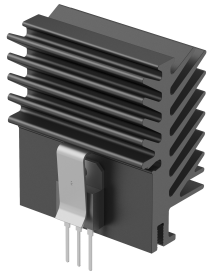
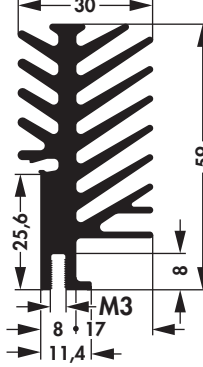
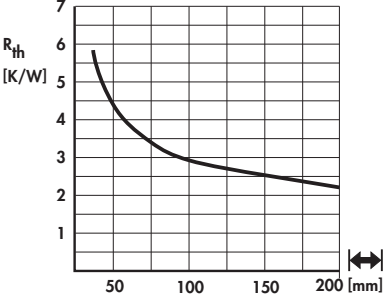


Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder

<p>Art. Nr.</p> <p>SK 481 ...</p>			
<p>bitte angeben: ... 25 37,5 50 75 84 100 1000 mm</p>			
<p>Art. Nr.</p> <p>SK 639 ...</p>			
<p>bitte angeben: ... 25 37,5 50 75 84 100 1000 mm</p>			
<p>Art. Nr.</p> <p>SK 514 ...</p>			
<p>bitte angeben: ... 25 37,5 50 75 100 1000 mm</p>			
<p>Art. Nr.</p> <p>SK 640 ...</p>			
<p>bitte angeben: ... 25 37,5 50 75 84 100 1000 mm</p>			

Bitte beachten: profilgepresste Gewinde → A 5

Montageteile für Kühlkörper
Isolierkappen
Montagescheiben
Einrast-Transistorhaltefeder

→ E 70 – 71 Leiterplattenkühler
→ E 72 Profile für Leiterkartenbauteile
→ E 67 Kühlkörper mit Gewindestreifen
→ A 128 – 130 Technische Erläuterungen

→ A 98 – 101
→ A 99
→ A 101
→ A 2 – 8

A 94