

213.23.120.2026000-c-2z60..-C-2ZRillenkugellager



Rillenkugellager 6000-C-2Z

(Baureihe 60..-C-2Z)

geänderte Innenkonstruktion (Generation C),
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig
Spaltdichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	10 mm
D	26 mm
B	8 mm
D2	23,4 mm
d2	13,6 mm
Da	24 mm
max	
da	12 mm
min	
ra	0,3 mm
max	
rmin	0,3 mm
m	0,02 kg Gewicht
Cr	5000 N dynamische Tragzahl, radial
C0r	1970 N statische Tragzahl, radial
nG	38000 1/min Grenzdrehzahl
nB	30000 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	133 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0	12,4 Berechnungsfaktor

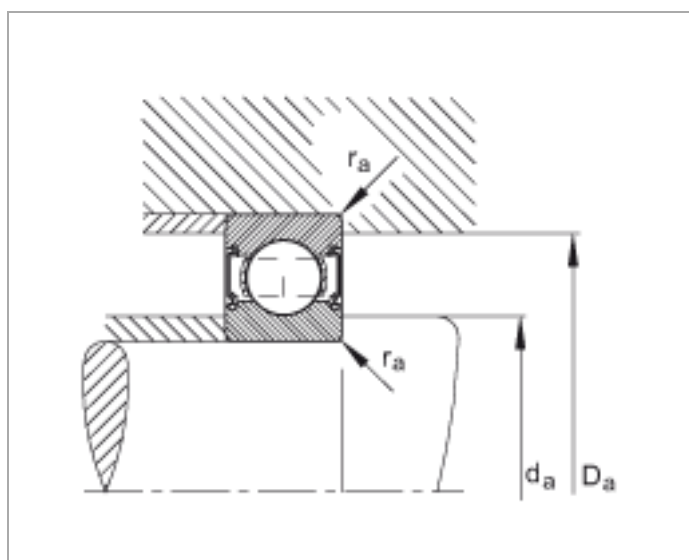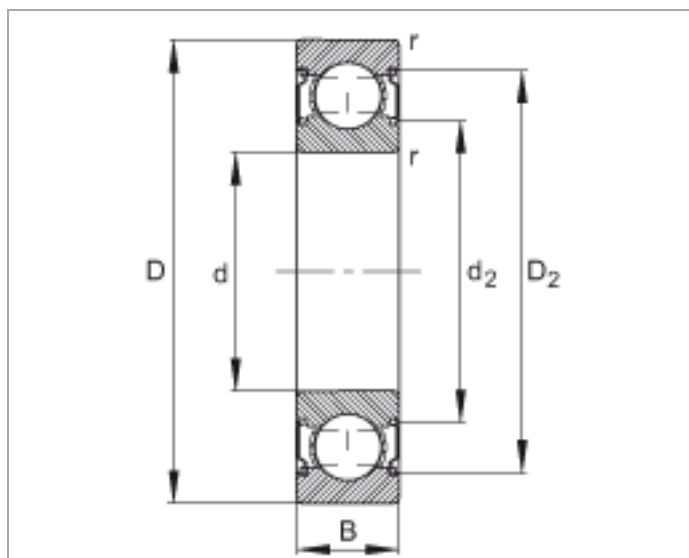

Anschlussmaße