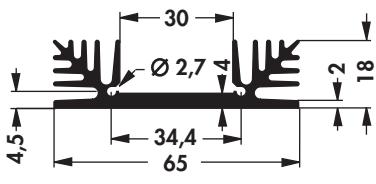
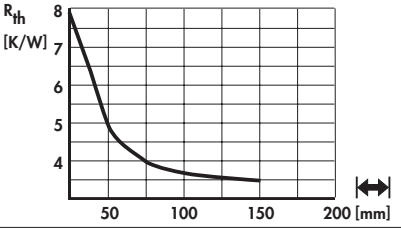
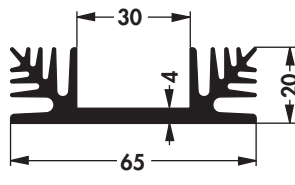
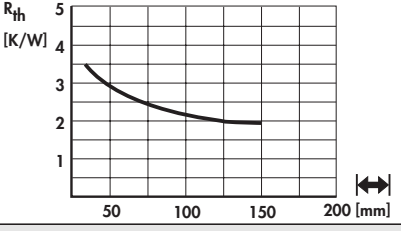
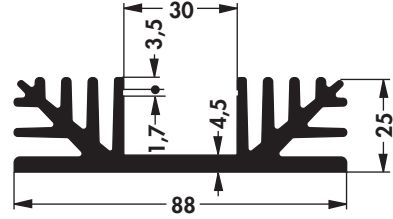
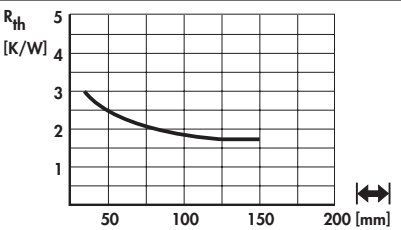
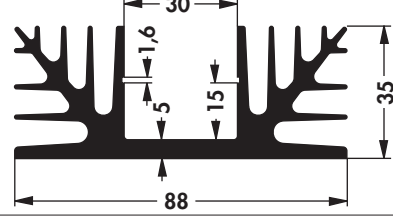
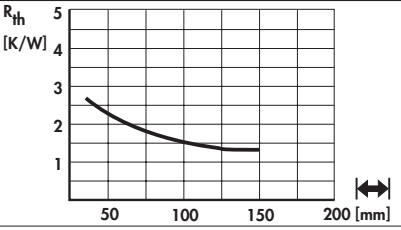
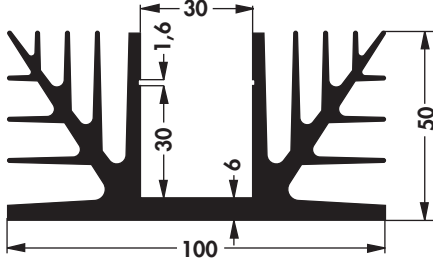
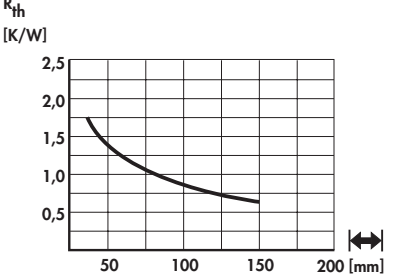



Standardstrangkühlkörper

Art. Nr. SK 185 ...		
Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage → A 113		
bitte angeben: ... 37,5 50 1000 mm ... (optional) TO 3; CB		
Art. Nr. SK 48 ...		
bitte angeben: ... 37,5 50 75 100 1000 mm ... (optional) SSR 3; TO 3; CB		
Art. Nr. SK 79 ...		
mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen		
bitte angeben: ... 37,5 50 75 100 1000 mm ... (optional) TO 3; CB		
Art. Nr. SK 08 ...		
mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen		
bitte angeben: ... 37,5 50 75 100 1000 mm ... (optional) TO 3; CB		
Art. Nr. SK 88 ...		
mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen		
bitte angeben: ... 37,5 50 75 100 1000 mm ... (optional) TO 3		