



**Spezifikation Klett-Kabelbinder** 





## FASTECH® Klett-Kabelbinder

ETK FAST-Straps Klett-Kabelbinder und ETN-FAST-Strap Meterware für einfaches Kabelmanagement

## Conrad Artikel-Nummern

Industrieprodukte als Meterware Rollen à 25 m

## **Produkt-Informationen**

#### **Produktname**

- ETK FAST-Straps
- ETN FAST-Strap Meterware

## Produktgruppe

#### **Klett-Kabelbinder**

#### **Beschreibung**

ETK FAST-Straps (fertige Klett-Kabelbinder) und ETN FAST-Strap Meterware (zum selber ab- und zuschneiden), sind ein neue und kostengünstige Produkte für den europäischen Markt: Verbindungstechnik ohne Werkzeug!

- unterschiedliche Abmessungen und Modelle
- einfaches, schnelles und praktisches Öffnen & Schliessen
- es werden keine Werkzeuge benötigt
- 500 mal wieder verwendbar
- einfaches Kabelmanagement
- Kabel können gruppiert werden und bleiben verbunden
- schonender Verschluss
- für alle Arten von Kabeln (Lichtleiterkabel, Netzwerkkabel usw.) geeignet
- farbliche Kennzeichnung von Kabeln durch verschiedene Farben
- lieferbar in 6 Farben (Standard schwarz und weiss)
- wetter- und wassserbeständig
- auf Wunsch unter dem Hakenband individuell bedruckbar

#### **Anwendung**

ETK FAST-Straps oder ETN FAST-Strap Meterware einfach um die zu bündelnden Kabel wickeln und mit sich selbst verkletten.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:

#### ... in der Industrie:

um Bündel von Lichtleiterkabeln, Netzwerkkabeln und alle anderen Arten von Kabeln zusammenzufassen, zu ordnen, zu sichern, usw.

#### ... zu Hause:

um Ihre elektrischen Leitungen und Kabel von Haushaltsgeräten aufzuräumen, um Heimwerker- und Gartenutensilien, Schläuche, Skier, Tennisschläger usw. zu befestigen. Auch bestens geeignet um Pflanzen zu bündeln oder zu befestigen.

#### ... im Büro:

um Kabel von Computern, Faxgeräten, Druckern, Kopiergeräte, Telefonen, Lampen und anderen technischen Geräten zu ordnen und Personen vor Unfallgefahren zu schützen.









### Verarbeitung

Basismaterial	Nylon (PA) & Velours light
Konstruktion	extrudiert
Haken/cm <sup>2</sup>	353 ± 10%
Gesamtstärke	1.10 - 0.20 mm
Gewicht/m <sup>2</sup>	$500 \pm 60 \text{ g/m}^2$
Standardfarben	schwarz, weiss, (Option: blau,rot,grün,gelb)
Farben für den Haken	transparent

## Leistungswerte

C -	ı_ <u></u> ı	I C	: _	ıkeit
$\sim$	nai	ΙΤΔΟ	STIC	ΙΖΔΙΤ
	ıu		วนเ	INCIL



mind. 1.3 N/cm

Scherfestigkeit	mind. 12.5 N/cm <sup>2</sup>		
Lebenszyklus (Anzahl öffnen/schliessen)	50% Verlust nach 500x öffnen		
Temperaturbeständigkeit	-20°C – ~+80°C		
Schmelzpunkt	150 - ~180°C		
Reissfestigkeit	mind. 140 N/cm		
Schrumpfen nach dem Waschen	max. 1% Länge, 0.5% Breite (3 x 60°C)		
Elektrisch leitend	nein		
Waschechtheit	gut		
UV-Licht Resistenz	gut		
Feuchtebeständigkeit	gut		
Nähfähigkeit	niedrig, aber möglich		
Chemikalienbeständigkeit	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol		

### Test's

#### RoHS und REACH - Konformität Test performed & conform

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt der Werte, die während eines Jahres, vor Herausgabe dieses Dokuments ermittelt wurden. Durch die Anwendungsvielfalt der Produkte fordern wir unsere Kunden auf, sich selbst zu vergewissern, dass das Produkt den Anforderungen ihrer Applikation entspricht. Die Verantwortung für Applikation und den Gebrauch des Produktes liegt beim Anwender bzw. beim Kunden, insbesondere gelten unsere AGB's und die allgemeinen Garantiebestimmungen, welche Sie im Internet abrufen können.







Kohlenwasserstoffe und Alkohol








# **Standard- Sortiment**

### **Klett-Kabelbinder**

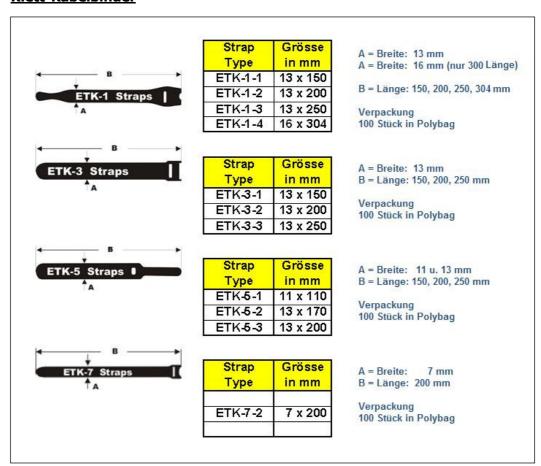

## **Meterware**



Standardbreiten
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
max. 300mm



Speziell für

Rolle à 1m oder 5m für den Retailmarkt

Standardpräsentation: Rolle à 25m

Mindestbestellmenge für Meterware: 1 Rolle à 25m



#### Option

• Feuerhemmung F.R.T. für Luftfahrt, Feuerwehr, Automobil, etc. (Feuerfestigkeit nach FAR 25.8.53 und UL94V-0, V-1, V-2)