

**Kabelmarkierer
WSM 10 U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**WSM Plättchen**

- Komplette rostfrei und säurebeständig
- Geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar
- Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich
- Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, Erde, Neutral. 200 Stück
Stahlkabelbinder 200mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1712501679
Typ	WSM 10 U
Ausführung	Kabelmarkierer, 5,5 x 9,9 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber
GTIN (EAN)	4008190947484
VPE	200 Stück

**Kabelmarkierer
WSM 10 U**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	5,5 mm	Breite	9,9 mm
Höhe	0,3 mm	Tiefe	0,3 mm
Nettogewicht	0,145 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Standard	Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	500 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-80 °C	Farbe	silber
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Silikone	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	Edelstahl 1.4404		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	• komplett rostfrei und säurebeständig • geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar • Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich • Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :;., ~, =, ü, Erde, Neutral. 200 Stück Stahlkabelbinder 200 mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm.
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

**Kabelmarkierer
WSM 10 U**

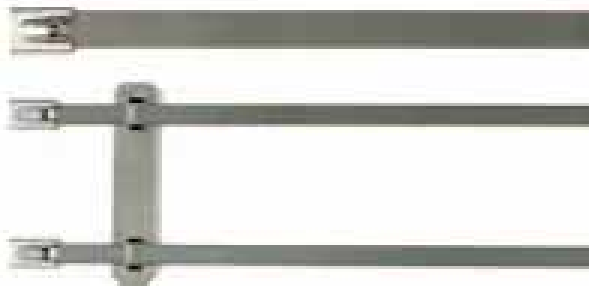
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Kabelbinderwerkzeuge**

Kabelbinderwerkzeuge sind kompakte Werkzeuge mit denen in einem Arbeitsgang die Kabelbinder fest angezogen werden und das überstehende Binderende abgetrennt wird.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1774470000	WSM TOOL AUTOMATIK	Kabelmarkierer, 275	4032248149261	1 Stück
1774480000	WSM TOOL MANUELL	Kabelmarkierer, 220	4032248149278	1 Stück

Stahl

WeidSteel beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Stahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 304
- Leichte und sichere Installation durch patentierten Verschlusskopf
- Patentierte abgerundete Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr
- Ideal für Außenbereiche
- Strahlen- und korrosionsbeständig
- Anti-magnetisch
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1699910000	SCT 4,6/360 C	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 360 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892357	100 Stück
1699810000	SCT 4.6/201 C	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 201 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892258	100 Stück
1699920000	SCT 4,6/520	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 520 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892364	100 Stück
1699940000	SCT 4,6/838	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 838 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892388	100 Stück
1699800000	SCT 4 ,6/127 C	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 127 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892241	100 Stück
1699930000	SCT 4,6/679	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 679 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892371	100 Stück

Kabelmarkierer WSM 10 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

[1699900000](#) SCT 4,6/266C

Zubehör (allgemein), 4008190892340 100 Stück
Kabelbinder, 266 x 4.6 mm,
Edelstahl 1.4301, 445 Nm

Halter



WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im **WSM-Set** und Service-Box.

Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1774520000	WSMH 84mm	Kabelmarkierer, 84 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149315	50 Stück
1774500000	WSMH 48mm	Kabelmarkierer, 48 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149292	50 Stück
1774530000	WSMH 108mm	Kabelmarkierer, 108 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149322	50 Stück
1774490000	WSMH 288mm	Kabelmarkierer, 288 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149285	50 Stück
1774510000	WSMH 60mm	Kabelmarkierer, 60 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149308	50 Stück