

Frontadapter - FLKM-PA-D37/HW/C300 - 2322029

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Frontadapter, für Honeywell C300, Series C I/O, max. anschaltbar 1 x 16 Kanäle (37-poliger D-SUB-Steckverbinder)

Produkteigenschaften

- Anschluss von max. 16 digitalen Kanälen
- Nicht für redundante, digitale I/O-Karten
- Mit den Frontadaptern werden vorkonfektionierte Systemkabel direkt an I/O-Baugruppen angeschlossen
- Frontadapter mit D-SUB-Steckverbinder
- Klemmen zur Spannungsversorgung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356448253

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	< 50 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Max. zulässiger Strom	4 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung)
Anschlussart Steckverbinder	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	37
Polzahl	37
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Frontadapter - FLKM-PA-D37/HW/C300 - 2322029

Technische Daten

Anschlussdaten Spannungsversorgung

Anschlussart	Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Unterstützte Steuerung

Steuerung	HONEYWELL C300
- passende I/O-Karte	TDIL01 (non-redundant)
- passende I/O-Karte	TDOB01 (non-redundant)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002584


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Zeichnungen

Frontadapter - FLKM-PA-D37/HW/C300 - 2322029

Schaltplan

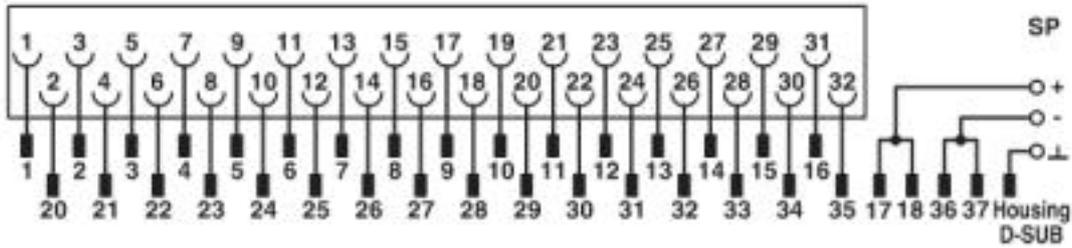

Anschlussbild FLKM-PA-D37/HW/C300

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>