

# Frontadapter - FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 - 2900622

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Frontadapter, für Honeywell C300, Series C I/O, max. anschaltbar 1 x 16 Kanäle (37-poliger D-SUB-Steckverbinder)

## Produkteigenschaften

- Mit den Frontadaptern werden vorkonfektionierte Systemkabel direkt an I/O-Baugruppen angeschlossen
- Frontadapter mit D-SUB-Steckverbinder
- Anschluss von analogen Baugruppen

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356518208

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	< 50 V AC
<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	60 V DC
<b>Max. zulässiger Strom</b>	1 A (pro Pfad)
<b>Anschlussart Steckverbinder</b>	D-SUB-Stiftleiste
<b>Anzahl der Steckverbinder</b>	1
<b>Polzahl Steckverbinder</b>	37
<b>Polzahl</b>	37
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Normen/Bestimmungen</b>	DIN EN 50178
<b>Normen/Bestimmungen</b>	IEC 60664
<b>Normen/Bestimmungen</b>	IEC 62103
<b>Verschmutzungsgrad</b>	2
<b>Überspannungskategorie</b>	II

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-20 °C ... 50 °C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)</b>	-20 °C ... 70 °C

### Anschlussdaten Spannungsversorgung

<b>Anschlussart</b>	Federkraftanschluss
<b>Leiterquerschnitt flexibel min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>

# Frontadapter - FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 - 2900622

## Technische Daten

### Anschlussdaten Spannungsversorgung

Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

### Unterstützte Steuerung

Steuerung	HONEYWELL C300
- passende I/O-Karte	TAIX01 (non-redundant)
- passende I/O-Karte	TAIX11 (redundant)
- passende I/O-Karte	TAOX01 (non-redundant)
- passende I/O-Karte	TAOX11 (redundant)

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

### ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002584


### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

## Zeichnungen

# Frontadapter - FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 - 2900622

Schaltplan

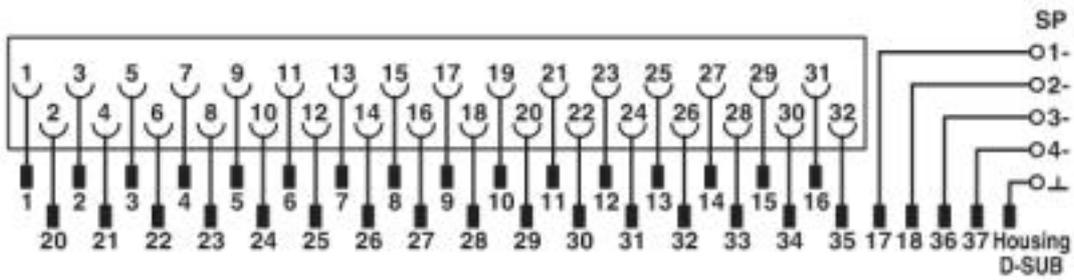

Anschlussbild FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>