

# Patch-Panel - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)

Patchpanel, 19"-Montage, IP20, mit 16 Einbauplätzen für Kontakteinsätze mit Freetnet-System



## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4017918969967

## Technische Daten

### Mechanische Kennwerte

<b>Anzahl der Steckplätze</b>	16
<b>Farbe</b>	grau

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	5 °C ... 55 °C
<b>Schutzart</b>	IP20

### Materialangaben

<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
<b>Material Gehäuse</b>	PC-GF

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.0</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 6.0</b>	27260705
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440309
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440309

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000764
<b>ETIM 3.0</b>	EC001121
<b>ETIM 4.0</b>	EC001121
<b>ETIM 5.0</b>	EC002641

# Patch-Panel - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

## Zubehör

### Rechtecksteckverbinder (geräteseitig)

VS-08-BU-RJ45-5-F/BU - 1652952



---

### Buchseneinsatz

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936



VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - 1652949



VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - 1653838



## Patch-Panel - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

### Zubehör

VS-04-BUA-FK-F/IP67 - 1653854



VS-04-BUB-FK-F/IP67 - 1653867



VS-06-BU-BU-F/IP67 - 1654329



VS-06-BU-FK-F/IP67 - 1654332



### LWL-Steckverbinder (geräteseitig)


VS-SCRJ-GOF-KU - 1654358



### Zeichnungen

# Patch-Panel - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Maßzeichnung

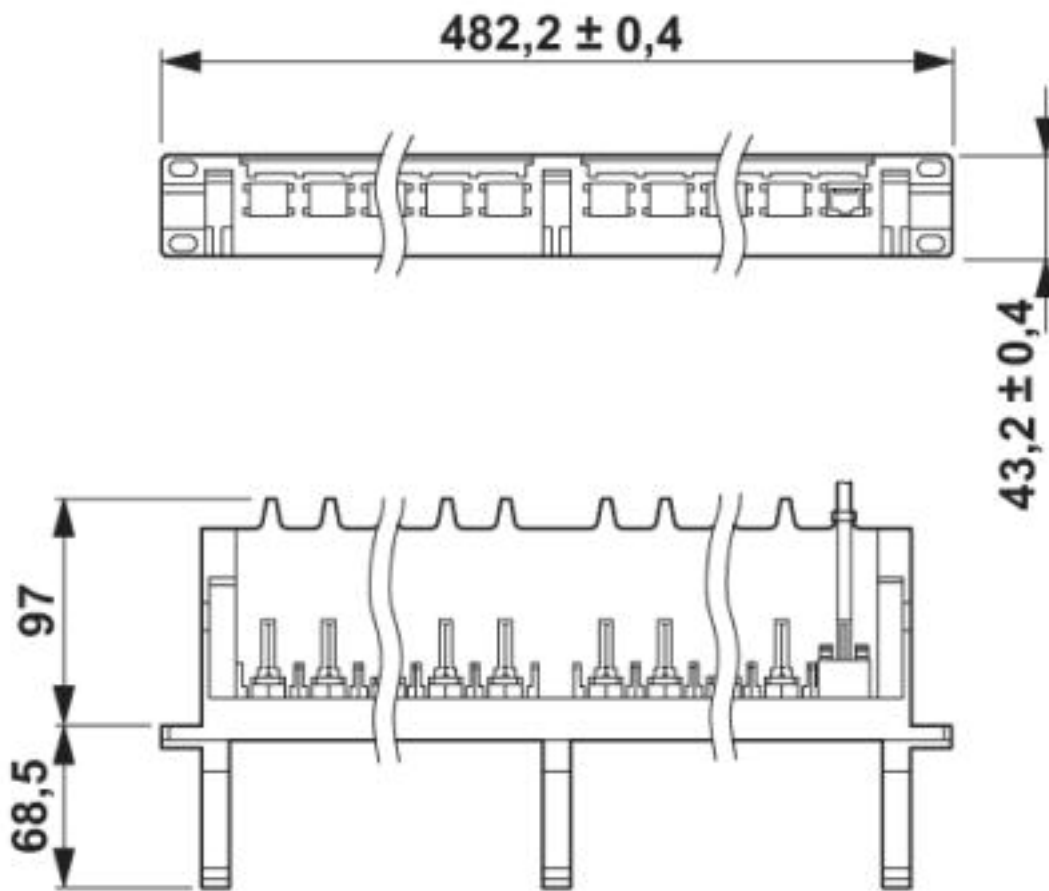

Patchpanel RJ45

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>