


CONRAD Artikel-Nr.: 198416

K10-PT100

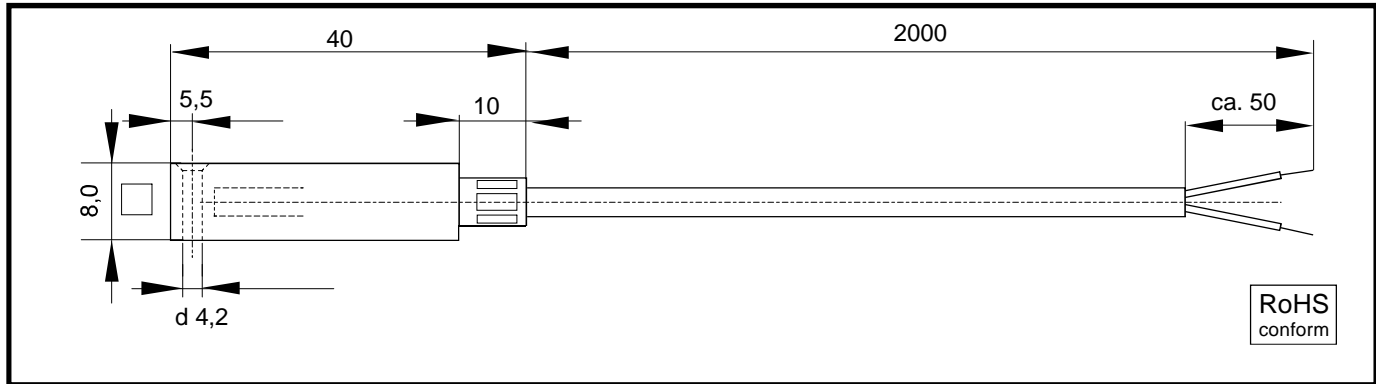

Technische Daten:

K10-PT100 Widerstandsthermometer nach DIN EN60751, 2-Leiter, Klasse B, Fühlerabmessungen \square 8.0mm, Fühlerlänge 40mm, Kabellänge 2000mm, Temperaturbereich -50 bis +400°C Dauertemperatur

Bemerkung: Toleranzangabe **Kl. B** bezieht sich auf den PT100-Sensor. Zur Bestimmung der Genauigkeit ist der Leitungswiderstand aus Leitungslänge und dem Leiterquerschnitt zu berücksichtigen.