


Schrittmotor E7123-0440

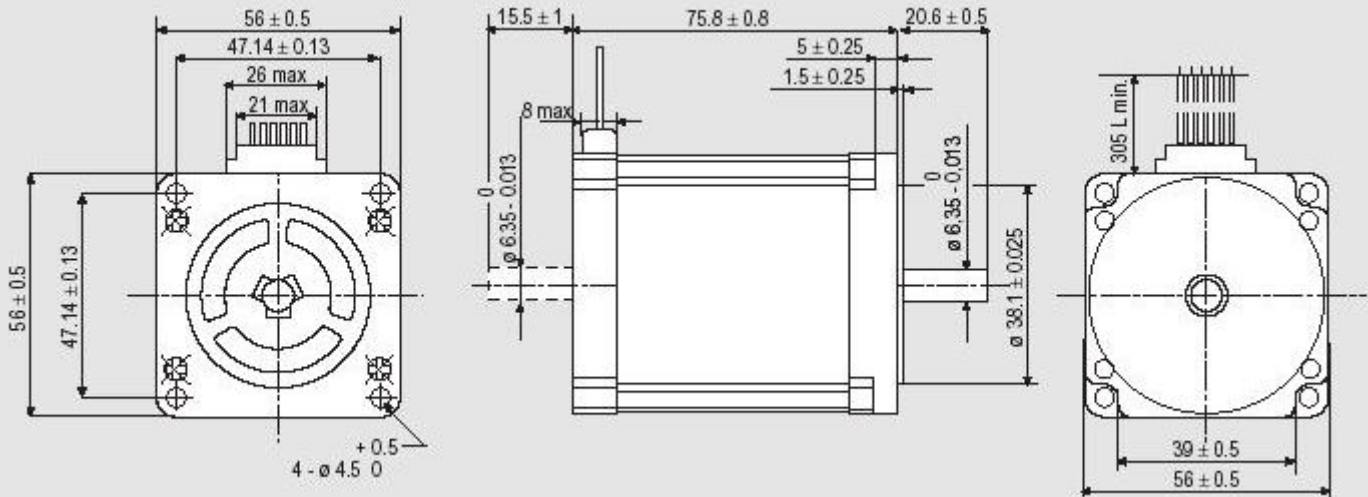

SPEZIFIKATION

MODELL	E7123-0440
SCHRITTWINKEL/TOLERANZ	1.8° ± 0.09°
STROM BIPOLAR (Amp)	1.5 (*)
STROM UNIPOLAR (Amp)	2
WIDERSTAND (Ohm)	1.6
INDUKTIVITÄT EINER PHASE (mH)	3.8
HALTEMOMENT BIPOLAR (Ncm)	110
HALTEMOMENT UNIPOLAR (Ncm)	85
ROTOR TRÄGHEITSMOMENT (Kgm ² × 10 ⁻⁷)	210
BESCHLEUNIGUNG (rad × sec. ⁻²)	50000
GEGEN EMK (V/Krpm)	31
GEWICHT (Kg)	0.65

(*) BIPOLARE SERIENSCHALTUNG

