


VARTA LCD Charger 12V & USB



LCD Charger Sortiment: modern, verbraucheroptimiertes Design, umfassende Sicherheitseigenschaften und präzise Technologie

GTIN / EAN

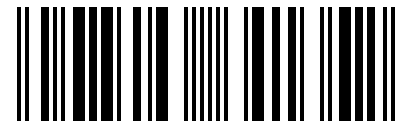

4 0 0 8 4 9 6 6 4 1 3 5 2

Information

- Blaues LC-Display
- Power Check-Funktion
- Schnell Aufladen (2-4h)
- USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inkl.)
- Weltweit einsetzbar (100-240V)
- 12V Adapter
- Erhaltungsladung
- 3 Jahre Garantie
- Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Temperaturüberwachung, Alkaline-Erkennung
- Lädt 2/4 AA, AAA
- Inkl. AC und 12V Adapter

Artikeldetails

Bestellnummer	57070 201 401
UVP (inkl. Mwst.)	19,99 EUR
Zolltarifnummer	85044055
Ursprungsland	China
Ladbare Produkte	2/4x AA, AAA
Anzahl	4
Ladeschächte	4
Ladestrom	2x AA 1400 mA, 4x AA 700 mA, 2/4x AAA 350 mA
Ausgerüstet mit	ohne Batterien

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 641352	120,0	93,0	230,0	0,259
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	2	40 08496 641369	128,0	283,0	135,0	0,623
PAL (Palette)	400	40 08496 672660	800,0	1.200,0	1.230,0	145,600

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
8	25	200	2

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



