

**power  
play**

**Ein Ladegerät der Extra-Klasse**



**Das neue VARTA LCD Ladegerät  
informativ – leistungsstark – mobil!**



## Das neue VARTA LCD Ladegerät:

Das hochqualitative VARTA LCD Ladegerät ist ein technisch hochwertiges High End Produkt. Es verfügt über ein modernes blue LCD Display und als eines von weiteren herausragenden Features u. a. auch die Fähigkeit Akkus über ein Laptop (USB-in) aufzuladen.



NEU!



## LCD Display:

Nur 10 Sekunden, nachdem die Akkus in das Ladegerät gelegt werden, wird der aktuelle Ladestatus der Akku Batterien angezeigt. Während des Ladevorgangs zeigen die 3 Segment Anzeigen der Akku-Symbole permanent das jeweilige Ladeniveau der Akkus an.



## Leistung und Features:



- LCD Display mit 3 Segment Anzeige + Power Check Funktion



- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch 100–240V



- Lädt 2-4 Hochleistungsakkus (AA bis 2700mAh/AAA bis 1000mAh) in 2-4 Stunden



- Erhaltungsladung



- USB-in Funktion




- Abschaltmechanismen: Sicherheitstimer, Minus Delta V und Temperaturüberwachung



- Autoadapter



- Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter, falsch eingelegter Batterietypen

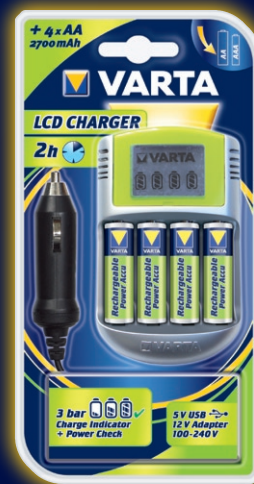

## LCD Charger:

Type	VKB-Nr.	EAN-VBE 4008496...	Blister Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht in gr.	EAN-VSE 4008496...	Inhalt VSK	Versandkarton Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht in gr.	Bestückung	Empfohlener Verkaufspreis
57070	201 401	641352	120 x 70 x 230	253	641369	2	130 x 240 x 125	596	ohne Akkus + 12V + USB	19,99 €
57070	201 441	640324	120 x 70 x 230	359	640331	2	130 x 240 x 125	808	4 x AA 2500mAh + 12V + USB	29,99 €
57070	201 451	641321	120 x 70 x 230	359	641338	2	130 x 240 x 125	808	4 x AA 2700mAh + 12V + USB	34,99 €

