

**Industrial Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Y-Verteiler / Anschlusskupplung, Ausführung FreeCon
für Steckverbinder PushPull Power nach PROFINET-
Spezifikation in Metall

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1297010000
Typ	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
Ausführung	Y-Verteiler, FreeCon, Power
GTIN (EAN)	4050118094589
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 718 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
 Verlegetemperatur

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert
Schutzart	IP 65	Steckzyklen	≥ 100

Normen

Steckverbinder Norm nach PROFINET-Spezifikation

Technische Daten Powerverbinder

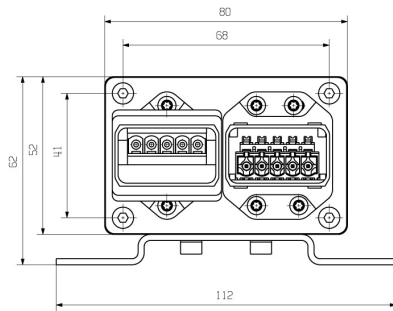
Farbe	silbergrau	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt
Kontaktmaterial	Kupferlegierung	Kontaktfläche	Gold über Nickel
Material Dichtung	NBR	Material Kabeldichtung	TPE
Nennspannung	24 V	Steckzyklen	≤ 100
Strombelastbarkeit bei 50 °C	16 A @ 20 °C	Verriegelungsart	Push Pull
Verschmutzungsgrad	2		

Klassifikationen

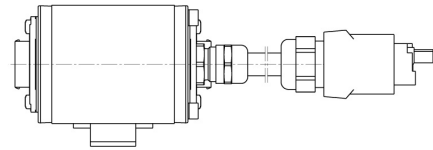
eClass 6.0	27-25-05-04	eClass 7.0	27-25-05-04
------------	-------------	------------	-------------

**Industrial Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung**

Vorderansicht

Maßzeichnung

Draufsicht