

**Industrial Ethernet  
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Kupplung, Ausführung FreeCon für LWL-Steckverbinder  
PushPull Var.14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1318150000</a>
Typ	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, SCRJ, Kupplung
GTIN (EAN)	4050118123982
VPE	1 Stück

## Datenblatt

### Industrial Ethernet IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	224,56 g
--------------	----------

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+70 °C	Lagertemperatur
Verlegetemperatur		

### Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert	Schutzart	IP 65
----------------------	--	-----------	-------

### Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
---------------------	--

### Optische Eigenschaften LWL-Kupplung

Einfügungsdämpfung	< 0,2 dB
--------------------	----------

### Technische Daten LWL-Kupplung

Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	SCRJ
Fasertyp	Multimode, POF	Gehäusebasismaterial	PA
Material Dichtung	NBR	Steckzyklen	≥ 500

### Klassifikationen


eClass 6.0	27-25-05-04	eClass 7.0	27-25-05-04
------------	-------------	------------	-------------

**Industrial Ethernet**  
**IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

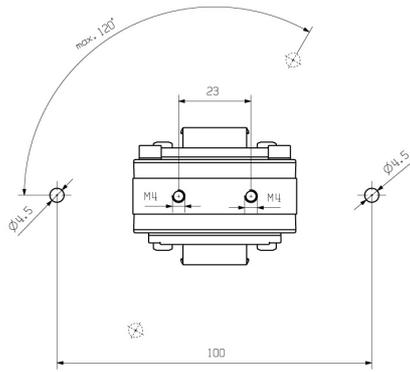


Untersicht

**Maßzeichnung**

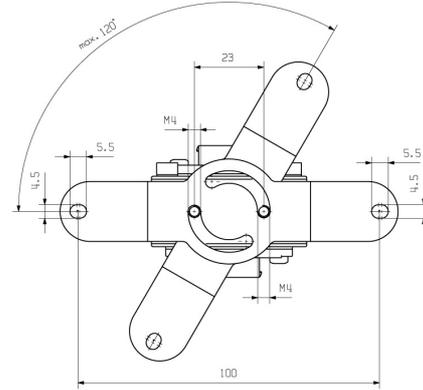


Untersicht mit Montagefuß

**Maßzeichnung**

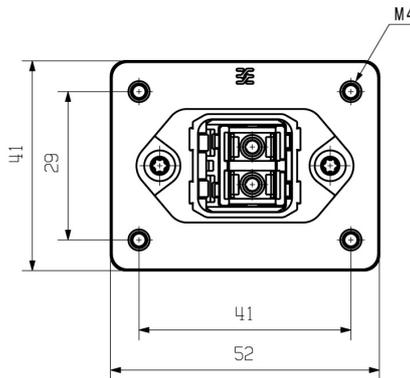

Vorderansicht

**Maßzeichnung**

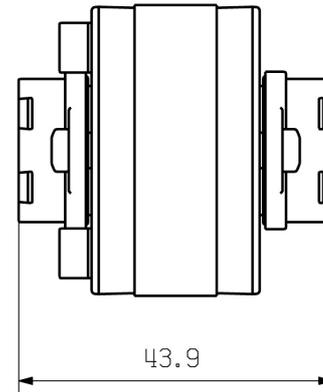

Seitenansicht