


**Montagebeispiel  
Panzerkette**

Gliederkette für Kettenfahrzeuge und schwere Erdbewegungsmaschinen (Planierraupen, Bagger usw.). Die Glieder sind aus hochbelastbarem, schwarzem Kunststoff. Kettenbreite 57 mm, eine Packung enthält einen Gliedersatz zum Anfertigen einer 160 mm langen Kette mit allen Montageelementen.


**Best.-Nr. 21 66 07-22 Pck. 17.50**

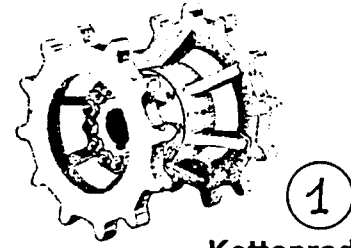

**1  
Kettenrad**

Antriebskettenrad für die Panzerkette aus gelbem Kunststoff. Bohrung des Kettenrades 12 mm. Packung mit zweiteiligem Kettenrad mit Montagesatz.


**Best.-Nr. 21 66 15-22 Pck. 24.-**

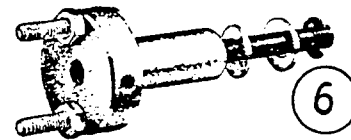

**6  
Stützrollenwelle**

Welle für Stützrolle, mit Flansch und Montagesatz.


**Best.-Nr. 21 66 58-22 Pck. 9.40**

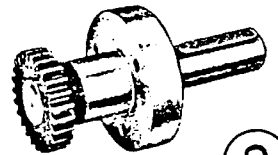

**2  
Antriebswelle**

Antriebswelle für das Kettenrad. Packung enthält kompletten Satz mit Montageflansch und Antriebszahnrad Modul 1, 25 Zähne.

**Best.-Nr. 21 66 66-22 Pck. 29.80**

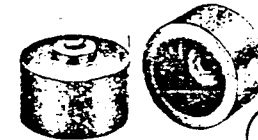

**5  
Stützrolle**



Stützrolle aus gelbem Kunststoff, zweiteilig.

**Best.-Nr. 21 66 31-22 4.95**

**3  
Laufrolle**

aus Kunststoff, passend zur Panzerkette. Packung mit zweiteiliger Laufrolle und Montagesatz.

**Best.-Nr. 21 66 23-22 Pck. 14.-**


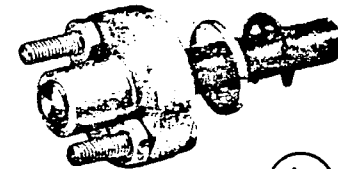
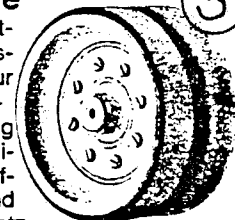


**4  
Laufrollenwelle**

Laufrollenwelle mit Flansch und Montagesatz.

**Best.-Nr. 21 66 40-22 Pck. 9.90**

   *Neide*

**Stützrolle****216631**äußere  $\varnothing$   
Achsaufnahme2,6 cm  
0,4 cm  $\varnothing$ **Laufrolle****216623**äußere  $\varnothing$   
Achsaufnahme4,3 cm  
0,6 cm  $\varnothing$ **Panzerkette****216607**Länge  
Breite  
Höhe2 cm  
1,5 cm  
0,7 cm  großes GliedLänge  
Breite  
Höhe1,1 cm  
0,6 cm  
0,5 cm  Kleines VerbindungsgliedLänge  
 $\varnothing$ 6 cm  
0,2 cm  Stäbe**Kettenrad****216615**Achsaufnahme  
Innenrad  
Außenrad ohne Zahnräder  
Außenrad mit Zahnräder  
Höhe1,2 cm  $\varnothing$   
3,2 cm  $\varnothing$   
5,6 cm  $\varnothing$   
6,8 cm  $\varnothing$   
3 cm