


# DATENBLATT

ARTIKELNUMMER:

**HK 0608 Best.-Nr. 217042**

ARTIKELBESCHREIBUNG:

Nadelhülse, DIN 618 und ISO 3245

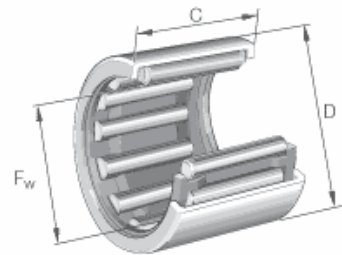

ABMESSUNGEN / TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen in mm			Gewicht	Drehzahl	Tragzahlen	
F <sub>w</sub>	D	C	in Gramm	min <sup>-1</sup>	Dyn. C in kN	Stat. C in kN
6	10	8	0,002	20000	2,28	2,04

TOLERANZEN DER WELLEN UND GEHÄUSE

GEHÄUSEBOHRUNG N6 (N7) bei Gehäusen aus Stahl oder Grauguß

TOLERANZEN DER WELLE  
FÜR NORMALE RADIALLUFT h5 (h6)

KONSERVIERUNG:

LHRP1

SCHMIERUNG:

keine (Lager werden ungeschmiert geliefert)

SONSTIGES: