



DATENBLATT

ARTIKELNUMMER:

TSF10

GELENKKOPF

Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei,
nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde

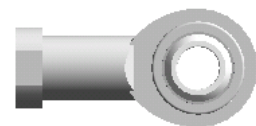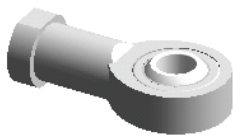

ARTIKELBESCHREIBUNG:

d	10 mm
d2	28 mm
l4	57 mm
	0 bis 0,035 mm radiale Lagerluft Innengewinde M10
Dyn. Tragzahl	1,80 kN
Stat. Tragzahl	1,85 kN
Gewicht	Ca. 0,77 kg

