

DATENBLATT


ARTIKELNUMMER:

682 X ZZ



ARTIKELBESCHREIBUNG:

Rillenkugellager, einreihig, DIN625
beidseitige Z-Abdeckung

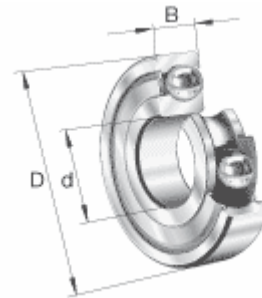

ABMESSUNGEN / TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen in mm			Gewicht	Drehzahl	Tragzahlen	
d	D	B	in Gramm	min -1	Dyn. C in N	Stat. C in N
2,5	6,0	2,6	0,30	82000	180	50

TOLERANZKLASSE

P0 = Normaltoleranz

TOLERANZWERTE

d= max. 0 min. -8 μ m

D= max. 0 min. -8 μ m

B= max. 0 min. -120 μ m

LAGERLUFT

C0 = Normalluft

min. 2 μ m max. 13 μ m

KONSERVIERUNG:

LHRP 1/5

SCHMIERUNG:

Standard-Lebensdauerbefettung

Stand: 01.2004