


# DATENBLATT

ARTIKELNUMMER:

**692 ZZ W2,3**

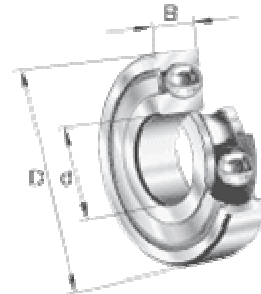

ARTIKELBESCHREIBUNG:

Radialrillenkugellager, einreihig, DIN625

Dichtung: beidseitig nichtschleifende Z-Abdeckung

Material: 100 CR6 (1.3505), 60-64 HRC, max 150°C  
Lappenkäfig aus Stahlblech  
Z-Abdeckung aus Stahlblech

ABMESSUNGEN / TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen in mm			Gewicht	Drehzahl	Tragzahlen	
d	D	B	in Gramm	min -1	Dyn. C in N	Stat. C in N
2	6	2,3	ca. 1	75000	330	99

TOLERANZKLASSE

P0 = Normaltoleranz

TOLERANZWERTE

d= max. 0 min. -8 µm

D= max. 0 min. -8 µm

B= max. 0 min. -120 µm

LAGERLUFT

C0 = Normalluft

min. 2 µm max. 13 µm

KONSERVIERUNG:

LHRP1

SCHMIERUNG:

Standard-Lebensdauerbefettung, -30°C bis +130°C