

# DATENBLATT


ARTIKELNUMMER:

**MR 52 ZZ**

ARTIKELBESCHREIBUNG:

Rillenkugellager, einreihig, DIN625, beidseitige Z-Abdeckung, Lebensdauerbefettung

Material Ringe: Chromstahl  
 Material Kugeln: Chromstahl  
 Material Käfig: Stahlblech

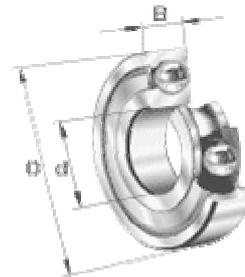

ABMESSUNGEN / TECHNISCHE DATEN:

| Abmessungen in mm |   |     | Drehzahl | Tragzahlen  |              |
|-------------------|---|-----|----------|-------------|--------------|
| d                 | D | B   | min -1   | Dyn. C in N | Stat. C in N |
| 2                 | 5 | 2,5 | 85000    | 169         | 50           |

GEWICHT:

ca. 1,0 Gramm

TOLERANZKLASSE:

PO = Standardgenauigkeit

TOLERANZWERTE:

d= max. 0 min. -8 µm

D= max. 0 min. -8 µm

B= max. 0 min. -120 µm

LAGERLUFT

CN = Normale Lagerluft

min. 2 µm max. 13 µm

KONSERVIERUNG:

keine

SCHMIERUNG:

Standard-Lebensdauerbefettung