

DATENBLATT


ARTIKELNUMMER:

MF 128 ZZ



ARTIKELBESCHREIBUNG:

Rillenkugellager, einreihig, DIN625
beidseitige Z-Abdeckung

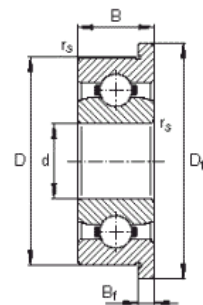

ABMESSUNGEN / TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen in mm					Gewicht	Drehzahl	Tragzahlen	
d	D	B	Df	Bf	in Gramm	min -1	Dyn. C in N	Stat. C in N
8,0	12,0	3,5	13,60	0,60	0,70	45000	364	140

TOLERANZKLASSE

P0 = Normaltoleranz

TOLERANZWERTE

d= max. 0 min. -8 µm

D= max. 0 min. -8 µm

B= max. 0 min. -120 µm

LAGERLUFT

C0 = Normalluft

min. 2 µm max. 13 µm

KONSERVIERUNG:

LHRP 1/5

SCHMIERUNG:

Standard-Lebensdauerbefettung

Stand: 01.2004