


Stahl - Kegelräder Modul 1

Material: C45

Werkstoff: 11SMnPb30.

Achswinkel = 90 °. Nicht gehärtet -
nicht geläppt. Die Kegelräder laufen
nur paarweise im angegebenen
Übersetzungsverhältnis.

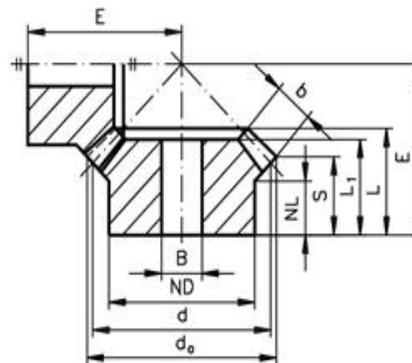

Artikel	Module	Übersetzung	Zähnezahl	da	d	ND	NL	L1	L	S	b	B-H7	E
		[i]		[mm]									
237267	1	3:1	15	17,7	15	13	9,2	16	16,5	10	7,1	5	32
	1	3:1	45	45,4	45	25	10	15	17	15,1	7,1	8	22

HIMWEIS:

Alle Angaben wurden sorgfältig überprüft. Für etwaige Fehler kann keine Haftung übernommen werden.