


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

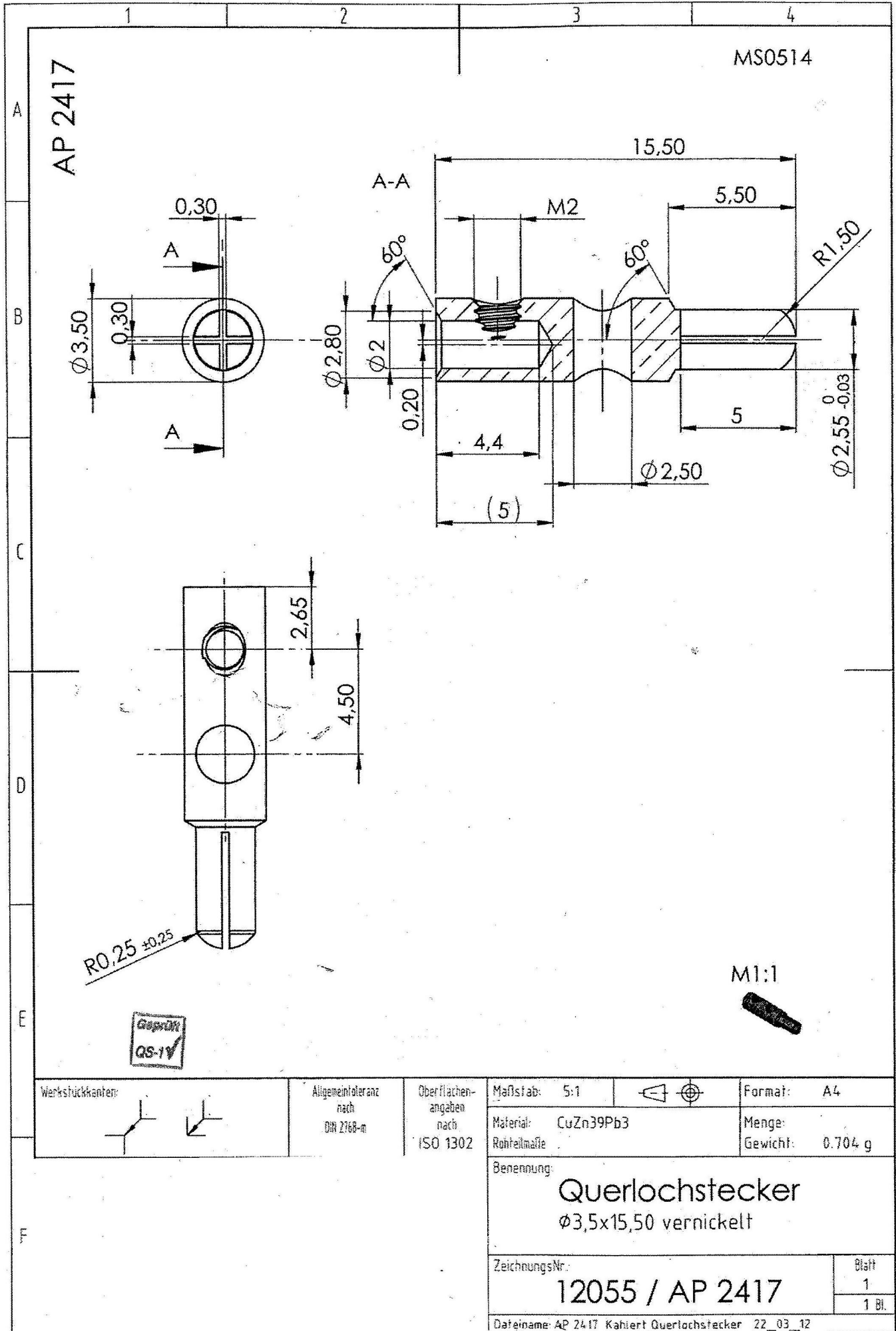

R0,25 ±0,25



M1:1

Werkstückkanten:	Allgemeintoleranz nach DIN 2768-m	Oberflächenangaben nach ISO 1302	Maßstab: 5:1		Format: A4
			Material: CuZn39Pb3		Menge: 0.704 g
			Rohteilmasse:		Gewicht: 0.704 g
Benennung: Querlochstecker Ø3,5x15,50 vernickelt					
ZeichnungsNr.: 12055 / AP 2417					Blatt 1
Dateiname: AP 2417 Kahlert Querlochsstecker 22_03_12					1 Bl.