


VARTA RECH.ACCU Phone AA 1600mAh Blister 2



Premium-Qualität für den analogen und digitalen Schnurlostelefon-Markt - optimierte Kapazität für tägliches Aufladen ohne Memory-Effekt

GTIN / EAN

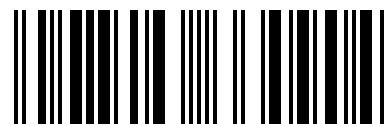

4 0 0 8 4 9 6 3 3 0 9 0 4

Information

- Premium-Qualität für den wachsenden Markt für analoge und digitale Schnurlostelefone
- Optimierte Kapazität für schnurlose Telefone, die viele Ladezyklen benötigen (fast täglich)
- Hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar.
- Präzise Energie und langlebige Stromversorgung

Artikeldetails

Bestellnummer	58399 201 402
UVP (inkl. Mwst.)	8,49 EUR
Zolltarifnummer	85075000
Ursprungsland	China
IEC	HR6
Andere	T399, AA, Stilo
Nennkapazität	1600 mAh
Volt	1,2
System	Nickel-Hybrid
Verbrauchereinheit	2

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 330904	80,0	16,0	120,0	0,054
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 330911	80,0	126,5	83,5	0,571
VSK (Versandkarton)	100	40 08496 330928	135,0	422,0	174,0	5,856
PAL (Palette)	7800	40 08496 749096	800,0	1.200,0	1.194,0	477,768

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
6	13	78	10

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



