

KLIPPON POK1 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Wählen Sie Ihr individuelles Verteilergehäuse mit Ex-Schutz. Sie haben die Wahl zwischen 11 Baugrößen der Gehäusereihen Klippon® K (Aluminium) und 5 Baugrößen der Klippon® POK (Polyester) mit bereits vormontierten Klemmenleisten mit Schraub- oder Zugfederanschluss. Jedes Gehäuse ist mit metrischen Gewindebohrungen ausgestattet.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000004223
Typ	KLIPPON POK1 M16ACSS EX
Ausführung	Verteilergehäuse Ex, Klippon POK 1 Ex, KL SET 6A4 S, Bohrungen Seite A: 2 x M16x1,5, Bohrungen Seite B: 2 x M16x1,5
GTIN (EAN)	4032248986439
VPE	1 Stück

KLIPPON POK1 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1 g
--------------	-----

Gehäuse

Bohrungen Seite A	2 x M16x1,5	Bohrungen Seite B	2 x M16x1,5
Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester		



 
Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-07	eClass 7.0	27-14-91-07
------------	-------------	------------	-------------

KLIPPON POK1 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

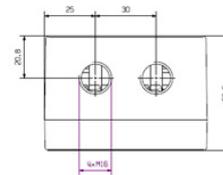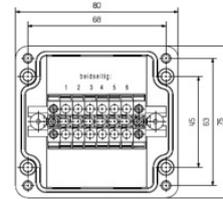

KLIPPON POK1 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Kunststoff - Verschlusschrauben Ex e



Verschlussstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1737070000	VP M16-EXE SW	Verschraubungen, Verschlussstopfen, Polyamid, RAL 9005, M 16 x 1,5, IP 66	4008190956547	50 Stück

Kunststoffverschraubungen Ex e



Kabelverschraubungen aus Kunststoff für den Einsatz im ATEX Bereich

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1737280000	VG M16-EXE SW	Kabelverschraubung, Polyamid, RAL 9005, Gewinde (außen): M 16 x 1,5	4008190956752	20 Stück

KLIPPON POK1 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Messingverschraubungen Ex e**

Kabelverschraubungen aus Messing für den Einsatz im ATEX Bereich

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1737210000	VG M16-EXE MS	Kabelverschraubung, Messing, vernickelt, Gewinde (außen): M 16 x 1,5	4008190956684	50 Stück

KL SET 6A4 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

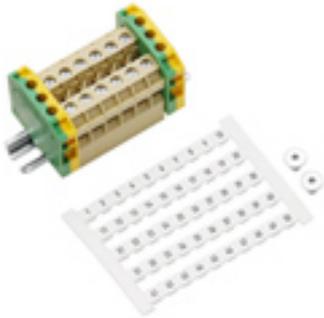

Die fertig bestückten Klemmenleisten werden sowohl mit Schraub- als auch mit Zugfederanschluss angeboten. Die Klemmenleisten können direkt in ein dazu passendes Gehäuse montiert werden.

Je nach Gehäusegröße sind die Reihenklammen auf einer Tragschiene von 15 mm Breite, 35 mm Breite oder auf einer Montageplatte montiert.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000004144
Typ	KL SET 6A4 S
Ausführung	Klemmleiste, Tragschiene: TS 15, passend für Gehäusegröße: POK 1, Klippon POK 1
GTIN (EAN)	4032248975921
VPE	1 Stück

KL SET 6A4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	68 mm	Nettogewicht	155 g
-------	-------	--------------	-------

Tragschiene

Anschlussart	Schraubanschluss	Anschlußpunkte je Reihenklemme	2
Anzahl Durchgangsklemmen	6	Bauart	Tragschiene mit Baubreite 15 mm
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²	Stempelmaß	4,5 x 20 mm
Tragschiene	TS 15		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-11-06	eClass 7.0	27-14-11-06
------------	-------------	------------	-------------

KL SET 6A4 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


 
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

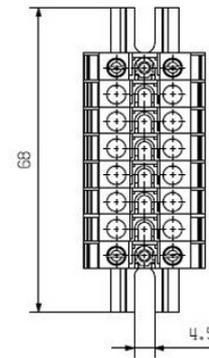Zeichnungen

KL SET 6A4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Zahlen fortlaufend



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0468660001	DEK 6 FW 1-50	Klemmenmarkierer, Karte, 5 x 6 mm, Polyamid, Farbe: weiß	4008190170257	500 Stück

Klippon Klippon POK 1 Ex

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Klippon® POK-Reihe

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9510210000
Typ	Klippon POK 1 Ex
Ausführung	Klippon-Geschützte Baugruppen, Gehäuse, glasfaser-verstärktes Polyester, 75 mm, 56 mm, 80 mm
GTIN (EAN)	4008190498498
VPE	1 Stück

**Klippon
Klippon POK 1 Ex**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	56 mm	Breite	80 mm
Höhe	75 mm	Befestigungsmaß Breite	68 mm
Befestigungsmaß Höhe	45 mm	Gewicht	230 g
Nettogewicht	288 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Einsatzgebiete	Explosionsgefährdete Bereiche, Transportwesen, Prozessindustrie, Hafenanlagen
Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester	Dichtungsmaterial	Silikon
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	90 °C
Schlagfestigkeit	7.00 J	Schutzart	IP 66
Gehäusebefestigung	Löcher 4 mm	Deckelbefestigung	M4 Schlitz-/ Kreuzschlitzedelstahlschrauben

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsmaß Breite	68 mm	Befestigungsmaß Höhe	45 mm
Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester		

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x4
-----------------------------	-----	---------------	-----

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

Verschraubungen oben / unten

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12	4
M16	2	M20	1
M25	1		

Verschraubungen rechts

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12 (2)	1
M16 (2)	1	M20 (2)	1

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000520	ETIM 3.0	EC000049
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-18-05-02	eClass 6.0	27-18-05-02
eClass 7.0	27-18-05-02		

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (ATEX)	KEMA03ATEX2078U	Zertifikat-Nr. (MARITREG)	09.0404.1.250
-----------------------	-----------------	---------------------------	---------------

Datenblatt**Klippon
Klippon POK 1 Ex**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



**Klippon
Klippon POK 1 Ex**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

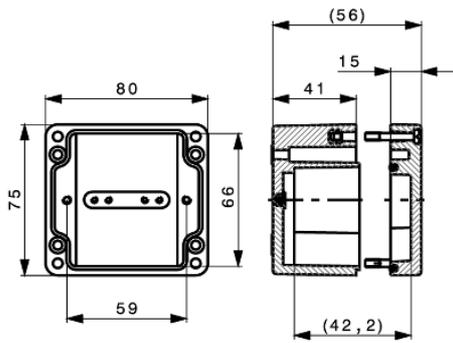Zeichnungen

**Klippon
Klippon POK 1 Ex**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Wandbefestigungshalter

Aussenbefestigungsclashen




Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
951090000	MF POK small	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Außenhalterung, Befestigungsclashen, Edelstahl	4032248009749	1 Stück

Messingplatte, Kreuzform

Erdungsplatten

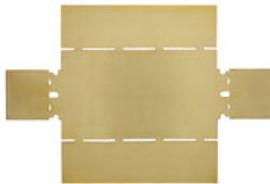

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
951099000	COPL POK 1	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Erdungsplatte, Montageplatte	4008190851613	1 Stück

**Klippon
Klippon POK 1 Ex**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Montageplatten

Montageplatten, 2 mm Stahlblech, verzinkt oder Pertinax



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9510570000	POK MOPL 0808	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Montageplatte, Montageplatte, Pertinax	4032248415274	1 Stück

68 mm (POK1)



Tragschienen sind in den Baubreiten 15 und 35 mm verfügbar. Diese sind passend für die verschiedenen Gehäusegrößen zugeschnitten. Alternativ zur Tragschiene umfasst das Angebot zusätzlich drei Montageplatten für kleine und flache Gehäuse.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1928060000	TS15 68 Klippon POK1 CSS	Tragschiene, 68 mm	4032248577040	1 Stück