

**FBK  
FBK 10/350 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Das vorkonfektionierte Steuerkabel verfügt über steckbare 10- oder 40-polige Buchsenleisten gemäß IEC 603/1 DIN 41 651. Man verwendet es u. a. für den Anschluss des SPS Frontadapters an die aktiven oder passiven Weidmüller-Schnittstellen. Sie sind verfügbar in unterschiedlichen Längen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">8235410000</a>
Typ	FBK 10/350 RK
Ausführung	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635
VPE	1 Stück

# Datenblatt

**FBK**  
**FBK 10/350 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 215 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur -10...+70 °C

### Allgemeine Daten

Anschluss SPS	CONNECTOR CABLE PLANO HE10 10P	Anschluss Schnittstelle	CONNECTOR CABLE PLANO HE10 10P
Anzahl der Pole, min.	10 Pole	Kabel	Kabel LiYY
Kabellänge	3,5 m	Werkstoff	PVC
Leiterquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>		

### Elektrische Daten

Nennspannung	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A
Gesamtstrom, max.	3 A	Widerstand	55 mΩ/m

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000237	ETIM 3.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 4.1	27-24-04-90
eClass 5.1	27-24-22-14	eClass 6.0	27-24-92-05
eClass 7.0	27-24-92-05		

### Hinweise

Hinweise Das Bild zeigt ein generisches Produkt aus dem Angebot.

### Zulassungen


Zulassungen

**FBK**  
**FBK 10/350 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Direkte Ein-/Ausgang Digitalchnittstellen

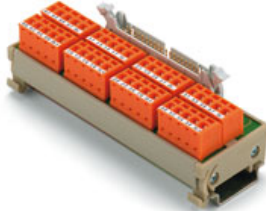

Passive Schnittstellenelemente RS F40 oder RS F10 für 32 oder 8 Signale, die den effizienten Anschluss von Peripherie (Sensoren und Aktoren) an die Ein-/Ausgabemodule der SPS durch vorkonfektionierte Kabel ermöglichen.

Die wesentlichsten Merkmale sind:

- Zugfeder- oder Schraubanschlussstechnik.
- Nach Bytes gruppierte Signale.
- 1-, 2- oder 3-Leitertechnik.
- Äußerst kompakte Module in RS-Profil 45 zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35.

#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">8428880000</a>	RS F40 I/O32 LMZF	1-Draht, Zugfederanschluss	4008190032210	1 Stück
<a href="#">8428870000</a>	RS F10 I/O8 LMZF	1-Draht, Zugfederanschluss	4008190030582	1 Stück
<a href="#">8224260000</a>	RS F10 I/O8 LD LPK2	1-Draht, Schraubanschluss	4008190208127	1 Stück
<a href="#">8428900000</a>	RS F40 INIT32 LD LMZF	3-Draht, Zugfederanschluss	4008190030384	1 Stück
<a href="#">8428890000</a>	RS F10 INIT8 LD LMZF	3-Draht, Zugfederanschluss	4008190032005	1 Stück
<a href="#">8248060000</a>	RS F40 LPK 2H/42	1-Draht, Schraubanschluss	4008190268626	1 Stück
<a href="#">8430980000</a>	RS F40 INIT32 LMZF	2-Draht, Zugfederanschluss	4008190036188	1 Stück
<a href="#">8224290000</a>	RS F10 I/O8 LPK2	1-Draht, Schraubanschluss	4008190208134	1 Stück
<a href="#">8248050000</a>	RS F10 LPK 2H/12	1-Draht, Schraubanschluss	4008190268596	1 Stück

### Micro Interface digital



Spezifischer Adapter an RELAIS MICROSERIE mit einem Kabel mit 10-poligem Flachsteckverbinder oder 15-poligem Steckverbinder Sub-D.

#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">8773550000</a>	MI8D0-S SUB D15S	Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Schraubanschluss	4032248442089	1 Stück
<a href="#">8773510000</a>	MI8DI-S F10 S	Steckverbinder nach IEC 603-1/ DIN 41651, Schraubanschluss	4032248442034	1 Stück
<a href="#">8773530000</a>	MI8DI-Z F10 S	Steckverbinder nach IEC 603-1/ DIN 41651, Zugfederanschluss	4032248442065	1 Stück
<a href="#">8773490000</a>	MI8DI-Z SUB D15S	Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Zugfederanschluss	4032248442010	1 Stück

## FBK FBK 10/350 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

<a href="#">8773620000</a> MI8DO-Z F10 S	Steckverbinder nach IEC 603-1/ DIN 41651, Zugfederanschluss	4032248442157 1 Stück
<a href="#">8773570000</a> MI8DO-Z SUB D15S	Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Zugfederanschluss	4032248442102 1 Stück
<a href="#">8773600000</a> MI8DO-S F10 S	Steckverbinder nach IEC 603-1/ DIN 41651, Schraubanschluss	4032248442133 1 Stück
<a href="#">8773460000</a> MI8DI-S SUB D15S	Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Schraubanschluss	4032248441990 1 Stück

## Vormontierte Steuerleitung



Das vorkonfektionierte Steuerkabel verfügt über steckbare 10- oder 40-polige Buchsenleisten gemäß IEC 603/1 DIN 41 651. Man verwendet es u. a. für den Anschluss des SPS Frontadapters an die aktiven oder passiven Weidmüller-Schnittstellen. Sie sind verfügbar in unterschiedlichen Längen.

## Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">8216410000</a>	FBK 40/400 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 40P	4008190264710	1 Stück
<a href="#">8216400000</a>	FBK 40/350 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 40P	4008190264703	1 Stück
<a href="#">8235410000</a>	FBK 10/350 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 10P	4008190264635	1 Stück
<a href="#">8216380000</a>	FBK 40/250 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 40P	4008190264680	1 Stück
<a href="#">8235420000</a>	FBK 10/400 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 10P	4008190264642	1 Stück
<a href="#">8216370000</a>	FBK 40/200 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 40P	4008190263584	1 Stück
<a href="#">8216360000</a>	FBK 40/150 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 40P	4008190264673	1 Stück
<a href="#">8235350000</a>	FBK 40/500 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 40P	4008190267759	1 Stück


## FBK FBK 10/350 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

<a href="#">8235440000</a> FBK 10/500 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, 4008190264666 1 Stück FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 10P
<a href="#">8216390000</a> FBK 40/300 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, 4008190264697 1 Stück FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 40P
<a href="#">8235380000</a> FBK 10/200 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, 4008190264604 1 Stück FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 10P
<a href="#">8216350000</a> FBK 40/100 RK	Vorkonfektioniertes Kabel, 4008190190392 1 Stück FBK, CONECTOR CABLE PLANO HE10 40P

## Frontadapter für SPS S7

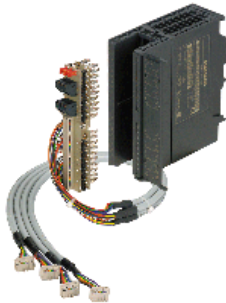

Die Frontadapter können schnell und sicher an die SIEMENS S7 300/400E/A- Baugruppen kontaktiert werden. Sie bieten eine kostengünstige Anbindung der aktiven und passiven Interfacemodule.

- Fest konfektionierte 4x10 bzw 1x 40 polige Steuerleitung.
- Separate Einspeisung der Versorgungsspannung über Schraubanschlussklemmen.
- Potenzialtrennung über steckbare Brücken.

## Allgemeine Bestelldaten


Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">8335900500</a>	SIM S7/400 FB40 5.0M	Vorkonfektioniertes Kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P	4008190915735	1 Stück
<a href="#">8335910300</a>	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	Siemens S7-400, 48 P	4008190073497	1 Stück
<a href="#">8433310500</a>	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	Siemens S7-300, 40 P	4008190069032	1 Stück
<a href="#">8433310250</a>	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	Siemens S7-300, 40 P	4008190059941	1 Stück
<a href="#">8335910250</a>	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	Siemens S7-400, 48 P	4008190073213	1 Stück
<a href="#">8433310200</a>	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	Siemens S7-300, 40 P	4008190058494	1 Stück
<a href="#">8335900300</a>	SIM S7/400 FB40 3.0M	Vorkonfektioniertes Kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P	4032248016426	1 Stück
<a href="#">8433290200</a>	SIM S7/300 FB40 2.0M	Siemens S7-300, 40 P	4008190094195	1 Stück
<a href="#">8433290300</a>	SIM S7/300 FB40 3.0M	Siemens S7-300, 40 P	4008190113001	1 Stück
<a href="#">8433290250</a>	SIM S7/300 FB40 2.5M	Siemens S7-300, 40 P	4008190097424	1 Stück
<a href="#">8335910500</a>	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	Siemens S7-400, 48 P	4008190915704	1 Stück
<a href="#">8335910200</a>	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	Siemens S7-400, 48 P	4008190072773	1 Stück
<a href="#">8433290500</a>	SIM S7/300 FB40 5.0M	Siemens S7-300, 40 P	4008190120252	1 Stück
<a href="#">8335900250</a>	SIM S7/400 FB40 2.5M	Vorkonfektioniertes Kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P	4008190072094	1 Stück
<a href="#">8433310300</a>	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	Siemens S7-300, 40 P	4008190064204	1 Stück

**FBK  
FBK 10/350 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Ausgangsrelais Schnittstellen**

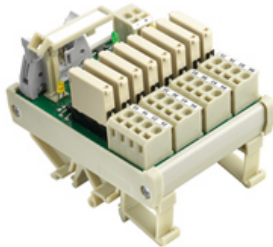

Schnittstellenelemente RS F40 oder RS F10 für 32 oder 8 Signale, die durch ein Relais ermöglichen, die von der SPS mit den Sensoren und Feldaktoren kommenden Signale zu isolieren.

Die wesentlichsten Merkmale sind:

- Zugfeder- oder Schraubanschlussstechnik.
- Nach Bytes gruppierte Signale.
- Äußerst kompakte Module in RS-Profil 45 zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">8224191001</a>	RS F40 16RS OUT 24VDC E	RCL314024, Schraubanschluss	4032248159888	1 Stück
<a href="#">8329800000</a>	RS F10 8R OUT 24VDC	DOLD OW5691, Schraubanschluss	4008190337216	1 Stück
<a href="#">8430990000</a>	RS F10 8RS OUT LMZF	FUJITSU NYP-24WK, Zugfederanschluss	4008190027551	1 Stück
<a href="#">8431000000</a>	RS F40 32RS OUT LMZF	FUJITSU NYP-24WK, Zugfederanschluss	4008190032753	1 Stück
<a href="#">8224181001</a>	RS F40 16RS OUT 24VDC	RCL314024, Schraubanschluss	4032248063338	1 Stück