

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tragschienenoutlet, Ausführung Modul RJ45 gemäß IEC
60603-7-51, für Aderaussendurchmesser bis 1,6 mm

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8808360000
Typ	IE-XM-RJ45/IDC
Ausführung	Tragschienen-Outlet, RJ45 Modul EIA/TIA 568 A, IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248505944
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 55,9 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

Zulassung GL Guidelines GL_Certificate.pdf Zulassung GOST POCC
DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	RJ45 Modul EIA/TIA 568 A	Aufbau	Sichtfenster für Beschriftungen 1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
Beschaltung	gemäß EIA/TIA 586-A	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Isolationsdurchmesser, max.	1,6 mm
Isolationsdurchmesser, min.	0,7 mm	Kategorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Leiteranschlussdurchmesser, eindrätig, max.	0,64 mm	Leiteranschlussdurchmesser, eindrätig, min.	0,4 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrätig, max.	0,64 mm	Leiteranschlussdurchmesser, feindrätig, min.	0,4 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)	AWG 22	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. (AWG)	AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 22	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 26
Montageart	TS 35	Schutzart	IP 20
Steckzyklen	750		

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 500 MΩ Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V DC Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Normen

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001264	ETIM 3.0	EC001264
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 4.1	27-25-05-04
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

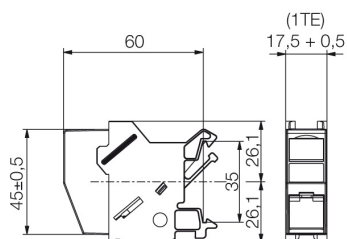

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zubehör**Outlet-Markierer**

Markierer für das Beschriftungsfeld der
Tragschienenoutlets von Weidmüller.

Ihre Vorteile:

- weiß
- neutral
- im Beschriftungsbogen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
8813500000	IE-DM		4032248513345	50 Stück