

Industrial Ethernet IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wanddurchführung M12 in IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8901630000
Typ	IE-M12-ADAP A
Ausführung	Adapter, gewinkelt, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP 67
GTIN (EAN)	4032248653584
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 36 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -5 °C...+60 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

PROFINET Herstellererklärung PN Manufacturer Declaration.pdf Zulassung GOST POCC DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45 90°	Anschluss 2	M12
Artikelbeschreibung	Adapter, gewinkelt	Aufbau	M12-Buchse auf RJ45-Buchse
Gehäusebasismaterial	Polyamid, vollgeschirmtes Metallgehäuse	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Schirmung	360° Schirmkontaktierung
Schutzart	IP 67		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000516	UNSPSC	30-21-18-14
eClass 5.1	27-26-07-02	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

Zulassungen

Zulassungen




Industrial Ethernet IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

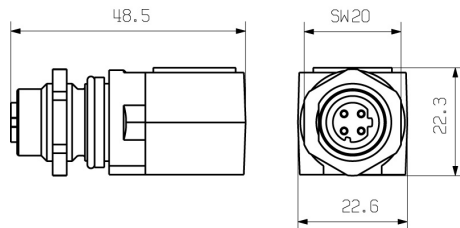

Maßzeichnung

