


# Sicherungsringe für Wellen

DIN 471 brüniert geölt

Federstahl EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)  
HV 470 ÷ 580, HRC 47 ÷ 54

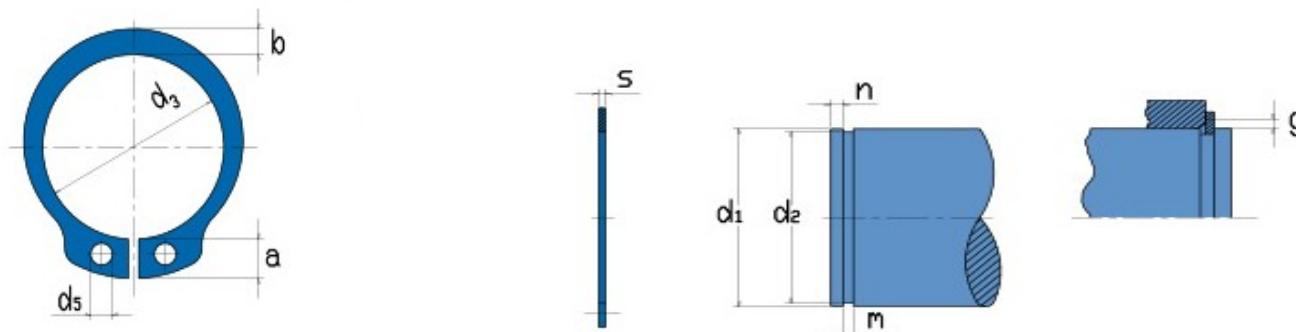

Art. Nr.	$d_1$	$s$	Toleranz	$d_3$	Toleranz	$a$ max.	$b$	$d_5$ min.	$d_2$	Toleranz	$m$ H13	$n$ min.
275145	3 mm	0,40	0 -0,05	2,70	0,04 -0,150	1,90	0,80	1,00	2,80	0 -0,040	0,50	0,30

Alle Angaben wurden sorgfältig überprüft. Für etwaige Fehler kann keine Haftung übernommen werden.