


Sicherungsringe für Wellen

DIN 471 brüniert geölt

Federstahl EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)

HV 470 ÷ 580, HRC 47 ÷ 54

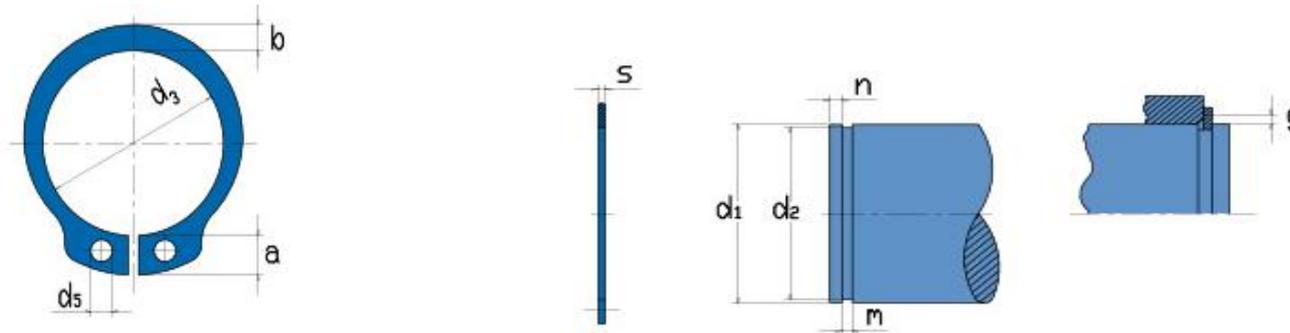

Art. Nr.	d1	S	Toleranz	d 3	Toleranz	a max.	b	d5 min.	d 2	Toleranz	m H13	n min.
275148	6 mm	0,70	0 -0,05	5,60	0,04 -0,150	2,70	1,30	1,20	5,70	0 -0,050	0,80	0,50

Alle Angaben wurden sorgfältig überprüft. Für etwaige Fehler kann keine Haftung übernommen werden.