


# Sicherungsringe für Wellen

DIN 471 brüniert geölt

Federstahl EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)

HV 470 ÷ 580, HRC 47 ÷ 54

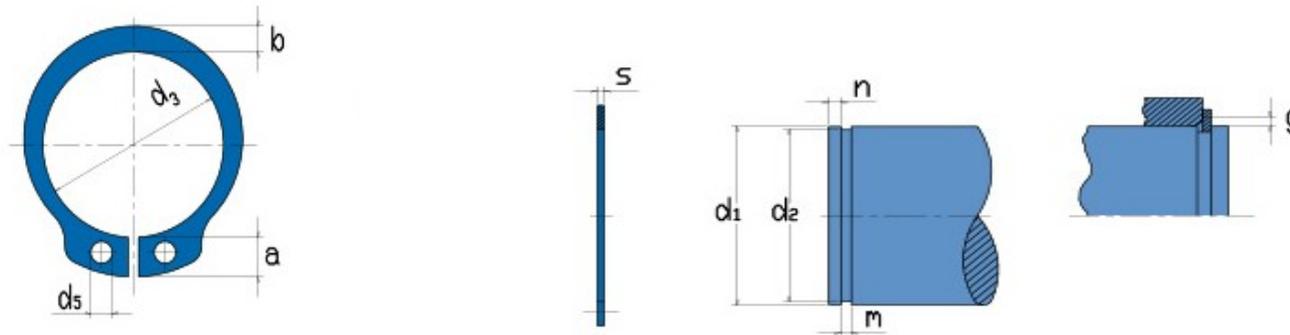

Art. Nr.	d1	S	Toleranz	d3	Toleranz	a max.	b	d5 min.	d2	Toleranz	m H13	n min.
275149	8 mm	0,80	0 -0,05	7,40	0,06 -0,180	3,20	1,50	1,20	7,60	0 -0,060	0,90	0,60

**Alle Angaben wurden sorgfältig überprüft. Für etwaige Fehler kann keine Haftung übernommen werden.**