


Sicherungsringe für Wellen

DIN 471 brüniert geölt

Federstahl EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)

HV 470 ÷ 580, HRC 47 ÷ 54

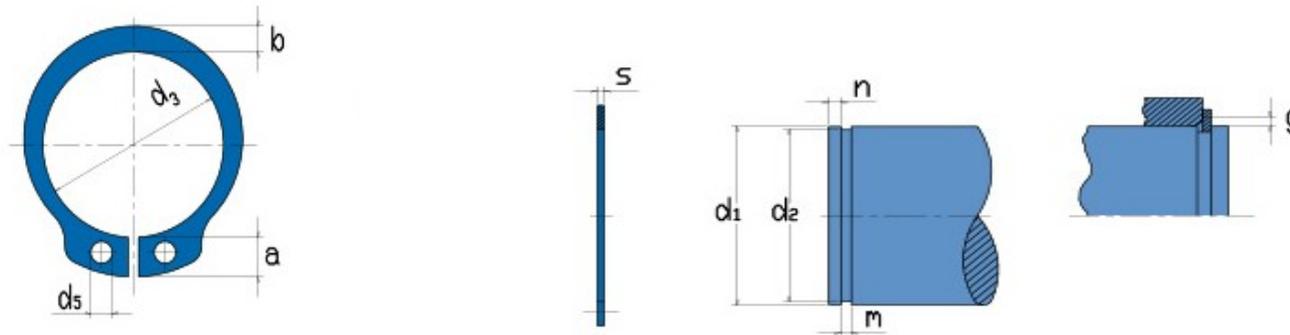

Art. Nr.	d1	S	Toleranz	d 3	Toleranz	a max.	b	d5 min.	d 2	Toleranz	m H13	n min.
275150	10 mm	1,0	0 -0,06	9,3	0,1 - 0,36	3,30	1,80	1,50	9,60	0 -0,11	1,10	0,60

Alle Angaben wurden sorgfältig überprüft. Für etwaige Fehler kann keine Haftung übernommen werden.