

**FPC (Polycarbonat-Leergehäuse)
MP FPC 30/40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

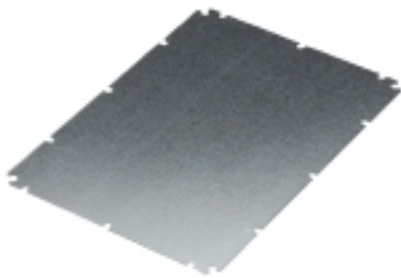

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MP FPC 30/40
Best.-Nr.	9535960000
Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 260 mm, Breite: 360 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber
GTIN (EAN)	4032248009688
VPE	1 Stück

**FPC (Polycarbonat-Leergehäuse)
MP FPC 30/40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	360 mm	Breite (inch)	14,173 inch
Höhe	260 mm	Höhe (inch)	10,236 inch
Tiefe	1,5 mm	Tiefe (inch)	0,059 inch
Nettogewicht	1.040 g		

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Stahlblech	Oberfläche	verzinkt
Schutzart	IP66, IP67		

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP