

H25,0/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

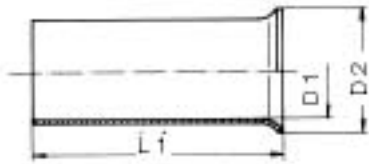
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0124400000
Typ	H25,0/15
Ausführung	Aderendhülse, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4008190071790
VPE	250 Stück

H25,0/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	15 mm	Nettogewicht	0,62 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	25 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3
Kontaktflächendurchmesser (D1)	7,3 mm	Kragendurchmesser (D2)	9,5 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

