

H0,5/12 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

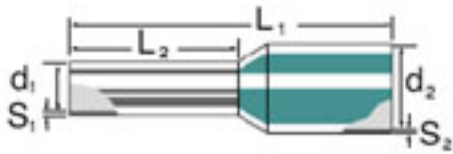

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. [0409500000](#)

Typ H0,5/12 OR

Ausführung Aderendhülse, 0,5 mm², 6 mm, Farbcode:
Weidmüller, orange

GTIN (EAN) 4008190090456

VPE 500 Stück

H0,5/12 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	12 mm	Nettogewicht	0,062 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20
Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1 mm
Kragendurchmesser (D2)	2,6 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe orange
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

