

H50/36 OLIV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

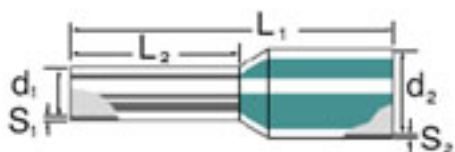

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine BestelldatenBest.-Nr. [0444200000](#)

Typ H50/36 OLIV

Ausführung Aderendhülse, 50 mm², 20 mm, Farbcode:
Weidmüller, oliv

GTIN (EAN) 4008190110284

VPE 50 Stück

H50/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	36 mm	Nettogewicht	2,8 g
-------	-------	--------------	-------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1
Kontaktflächenlänge (L2)	20 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	10,3 mm
Kragendurchmesser (D2)	15 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe oliv
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

