

**SAK-Reihe, Zubehör
QB 4 WI RA8 IS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

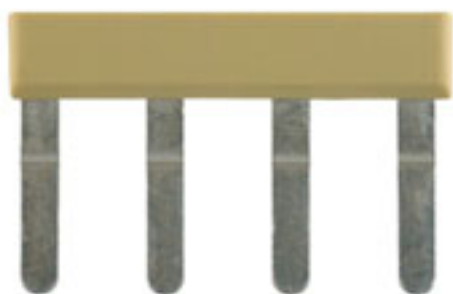

Querverbindungsbrücke isoliert.
Raster 6,0 und 6,5 mm, 8,0 mm.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0461300000
Typ	QB 4 WI RA8 IS
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsglasche, Polzahl: 4
GTIN (EAN)	4008190025373
VPE	50 Stück

**SAK-Reihe, Zubehör
QB 4 WI RA8 IS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	28 mm	Breite	3 mm
Höhe	19 mm	Nettogewicht	1,73 g

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	0 V
--------------------	-----

weitere technische Daten

Ausführung	für Querverbindungslasche	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000489	ETIM 3.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.0	27-14-11-40
eClass 7.0	27-14-11-40		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Die Anreihetoleranzen der Klemmen sind zu berücksichtigen. Bei Verwendung mit der QB reduziert sich der Nennquerschnitt auf den nächst kleineren Querschnitt.
------------------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

**Downloads**

STEP	0461300000_05503_QB_4_RA8_IS_STP.stp
------	--