

H1,0/14 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

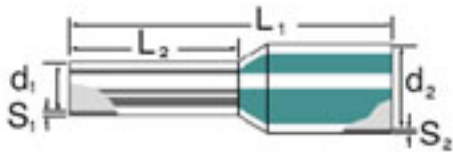

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 0463000000 |
| Typ | H1,0/14 GE |
| Ausführung | Aderendhülse, 1 mm ² , 8 mm, Farbcode: Weidmüller, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190024697 |
| VPE | 500 Stück |

H1,0/14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 14 mm | Nettogewicht | 0,095 g |
|-------|-------|--------------|---------|

Produktdaten

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| Leiteranschlussquerschnitt | 1 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 17 |
| Kontaktflächenlänge (L2) | 8 mm | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1,4 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 3 mm | Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000005 | ETIM 3.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb |
|---------------------|---|

Zulassungen

Zulassungen

