


Klemmenmarkierer DEK 5 GW 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

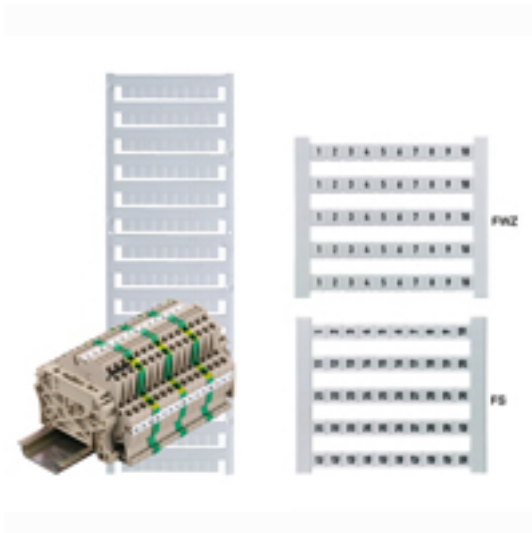

{Reference (Object) not found: prod32188580854228}

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0522660004
Typ	DEK 5 GW 4
Ausführung	Klemmenmarkierer, Karte, 5 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4008190040253
VPE	500 Stück

**Klemmenmarkierer
DEK 5 GW 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	5 mm	Breite	5 mm
Nettogewicht	0,058 g		

Markierungen

Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen	Zahlen	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Plotterbeschriftbar	Nein	PrintJet	Nein
Raster in mm (P)	5 mm	Silikone	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyamid		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000761	ETIM 3.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-11-37	eClass 6.0	27-14-11-37
eClass 7.0	27-14-11-37		

Zulassungen

Zulassungen

