

## Klemmenmarkierer DEK 5 GW 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

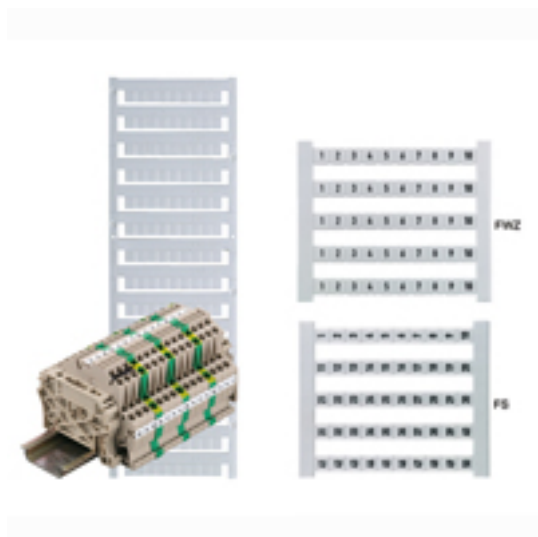

{Reference (Object) not found: prod32188580854228}

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">0522660005</a>                               |
| Typ        | DEK 5 GW 5                                               |
| Ausführung | Klemmenmarkierer, Karte, 5 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190119287                                            |
| VPE        | 500 Stück                                                |

**Klemmenmarkierer  
DEK 5 GW 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |        |      |
|--------------|--------|--------|------|
| Länge        | 5 mm   | Breite | 5 mm |
| Nettogewicht | 0,04 g |        |      |

**Markierungen**

|                                |          |                                    |           |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| Aufdruck-Farbe                 | schwarz  | Aufdruckverfahren                  | MC-Laser  |
| Aufgedruckte Zeichen           | Zahlen   | Brennbarkeitsklasse nach UL94      | V-2       |
| Cadmium                        | Nein     | Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C    |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C   | Farbe                              | weiß      |
| Halogene                       | Nein     | Laserdruckerbeschriftbar           | Nein      |
| Leiteraußendurchmesser         |          | Materialfarbe nach Widerstandskode | 9         |
| Matrixdruckerbeschriftbar      | Nein     | Orientierung des Aufdrucks         | waagrecht |
| Plotterbeschriftbar            | Nein     | PrintJet                           | Nein      |
| Raster in mm (P)               | 5 mm     | Silikone                           | Nein      |
| Stiftbeschriftbar (Sti)        | Nein     | Thermotransferdruckerbeschriftbar  | Nein      |
| Werkstoff                      | Polyamid |                                    |           |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000761    | ETIM 3.0   | EC000761    |
| UNSPSC     | 30-21-18-07 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-37 | eClass 6.0 | 27-14-11-37 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-37 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

