


## H10,0/28 EB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

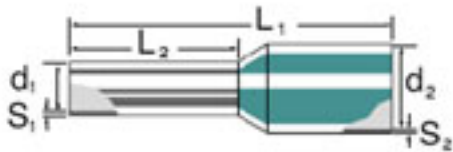

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">0565800000</a>
Typ	H10,0/28 EB
Ausführung	Aderendhülse, 10 mm <sup>2</sup> , 18 mm, Farbcode: Weidmüller, elfenbein
GTIN (EAN)	4008190138646
VPE	100 Stück

**H10,0/28 EB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	28 mm	Nettogewicht	0,6 g
-------	-------	--------------	-------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 7
Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,5 mm
Kragendurchmesser (D2)	7,6 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe elfenbein
---------------------	--

**Zulassungen**

Zulassungen

