


H16,0/22 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

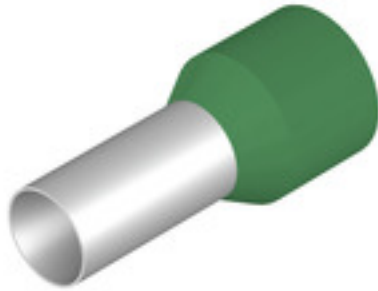

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grün
Best.-Nr.	0565900000
Typ	H16,0/22 GN
GTIN (EAN)	4008 190022 18 1
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 21. Dezember 2023 11:40:34 MEZ

Katalogstand 09.12.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H16,0/22 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,534 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe grün	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	15 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	5,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	8,8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	22 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 025 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27400201

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H16,0/22 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

